

HDC 40D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 40 |
| 注文番号 | 3164310000 |
| 種別 | HDC 40D TOBU 1M32 BP |
| GTIN (EAN) | 4099987800181 |
| 数量 | 1 items |

HDC 40D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 94 mm | 奥行き (インチ) | 3.7008 inch |
| 高さ | 99.5 mm | 高さ (インチ) | 3.9173 inch |
| 幅 | 56 mm | 幅 (インチ) | 2.2047 inch |
| 正味重量 | 175 g | | |

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| ケーブル取り入れ口サイズ | M 32, M 40 | 上部 / 底部 / 蓋 | 上部 |
| カバー | カバーなし | 上部ケーブル取り入れ口数 | 1 |
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 0 | ハウジング設計 | 上部ケーブル導入口, プラグハウジング |
| ロックシステム設計 | 下側のサイドロッククランプ | 設計 | 高 |
| 設置サイズ | 6 | ケーブル導入口 | スレッド付き |
| 種別 | プラグ | クランプのバージョン | サイドロッククランプ |
| シーリング | シーリング無し | 内付スレッド | M 32 |
| 色 (RAL) | RAL 9011 | BG | 6 |
| Moduplug®に最適 | はい | | |

一般データ

UL 94 可燃性等級 V-0 表面仕上 未処理
保護度合い IP65, 勘合状態

寸法

| | | | |
|-----------|---------|----------|-------|
| ケーブル導入口 | スレッド付き | ハウジングの全長 | 94 mm |
| ハウジングBの高さ | 76.5 mm | | |

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 40D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

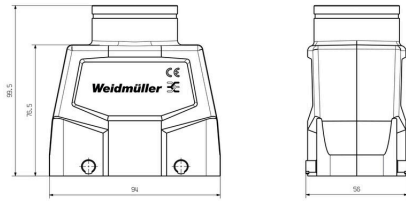

HDC 40D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

隔壁ハウジング



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 種別 | HDC 16B ABU BP | バージョン | |
| 注文番号 | 3107150000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁 | |
| GTIN (EAN) | 4099987172028 | ハウジング, 下側のサイドロックランプ, サイドロックランプは交 | |
| 数量 | 1 ST | 換不可, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none | |

ベースハウジング




プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 種別 | HDC 16B SBU 1M32 BP | バージョン | |
| 注文番号 | 3164410000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー | |
| GTIN (EAN) | 4099987800686 | スハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ | |
| 数量 | 1 ST | 口サイズ: M 32, M 40 | |
| 種別 | HDC 16B SBU 2M32 BP | バージョン | |
| 注文番号 | 3164420000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー | |
| GTIN (EAN) | 4099987800709 | スハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ | |
| 数量 | 1 ST | 口サイズ: 2*M32, M 32, M 40 | |

サイズ 4

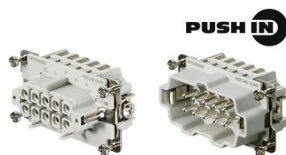

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。

電極数: 10
定格電流: 16 A
定格電圧: 500 V
UL/CSA 準拠の公称電圧: 600 V AC/DC

HDC 40D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC HE 10 FP | バージョン |
| 注文番号 | 1873540000 | HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 10, PUSH IN, 設置サイズ: 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248458158 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC HE 10 MP | バージョン |
| 注文番号 | 1873550000 | HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 10, PUSH IN, 設置サイズ: 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248458165 | |
| 数量 | 1 ST | |

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VG M32-1/K68 | バージョン |
| 注文番号 | 1909880000 | VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド) , ケーブルグランド, ス |
| GTIN (EAN) | 4032248536801 | トレート, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, |
| 数量 | 20 ST | IP67, IP68 - 5パール (30分) , ポリアミド6 |