

**HDC 16D TSBU 1M25 BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適的です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

**一般注文データ**

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: 1*M25, M 25, M 32
注文番号	<a href="#">3164350000</a>
種別	HDC 16D TSBU 1M25 BP
GTIN (EAN)	4099987800563
数量	1 items

**HDC 16D TSBU 1M25 BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	61 mm	奥行き (インチ)	2.4016 inch
高さ	72.5 mm	高さ (インチ)	2.8543 inch
幅	56 mm	幅 (インチ)	2.2047 inch
正味重量	124 g		

**温度**

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**バージョン**

ケーブル取り入れ口サイズ	1*M25, M 25, M 32	上部 / 底部 / 蓋	上部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	0
側方ケーブル取り入れ口数	1	ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラグハウジング
ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ	設計	標準
設置サイズ	3	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
色 (RAL)	RAL 9011	BG	3
Moduplug®に最適	いいえ		

**一般データ**

UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	プラスチック
表面仕上	プラスチック被覆	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	プラスチック

**寸法**

ケーブル導入口	スレッド付き
---------	--------

**分類**


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 16D TSBU 1M25 BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

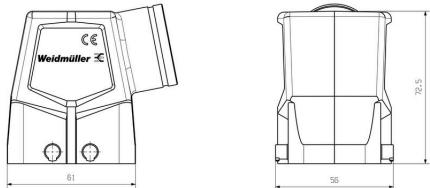

**HDC 16D TSBU 1M25 BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****隔壁ハウジング**

プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適的です。さらに、このスライドに示すエンクロージャーは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

**一般注文データ**

種別	HDC 06B ABU BP	バージョン
注文番号	<a href="#">3107170000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4099987172066	ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, サイドロッククランプは交換不可, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
数量	1 ST	

**ベースハウジング**

プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適的です。さらに、このスライドに示すエンクロージャーは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

**一般注文データ**

種別	HDC 06B SBU 1M25 BP	バージョン
注文番号	<a href="#">3164370000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4099987800600	ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: 1*M25, M 25, M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SBU 2M25 BP	バージョン
注文番号	<a href="#">3164380000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: 1*M25, M 25, M 32
GTIN (EAN)	4099987800624	
数量	1 ST	

**サイズ 3**

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。  
電極数 : 6  
定格電流 : 24 A  
定格電圧 : 500 V  
UL/CSA 準拠公称電圧 : 600 V AC/DC

**HDC 16D TSBU 1M25 BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**アクセサリ****一般注文データ**

種別	HDC HE 6 FP	バージョン
注文番号	<a href="#">1873520000</a>	HDC挿入、メス型, 500 V, 24 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3
GTIN (EAN)	4032248457779	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 6 MP	バージョン
注文番号	<a href="#">1873530000</a>	HDC挿入、オス型, 500 V, 24 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3
GTIN (EAN)	4032248457786	
数量	1 ST	

**IP68 バージョン**

ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

**一般注文データ**

種別	VG M32-1/K68	バージョン
注文番号	<a href="#">1909880000</a>	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248536801	トレート, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66,
数量	20 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6