

HDC 06B SBU 1M25 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適的です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: 1*M25, M 25, M 32
注文番号	3164370000
種別	HDC 06B SBU 1M25 BP
GTIN (EAN)	4099987800600
数量	1 items

HDC 06B SBU 1M25 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	89 mm	奥行き (インチ)	3.5039 inch
高さ	75.1 mm	高さ (インチ)	2.9567 inch
幅	57 mm	幅 (インチ)	2.2441 inch
取付寸法 - 高さ	45 mm	正味重量	235 g

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	1*M25, M 25, M 32	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	0
側方ケーブル取り入れ口数	1	ハウジング設計	ベースハウジング
ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ	設計	標準
設置サイズ	4, 3	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	ベースハウジング	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
シーリング	NBR	内付スレッド	M 25
色 (RAL)	RAL 9011	BG	4, 3
Moduplug®に最適	いいえ		

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	プラスチック
表面仕上	プラスチック被覆	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	プラスチック

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングの全長	100.2 mm
---------	--------	----------	----------

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 06B SBU 1M25 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

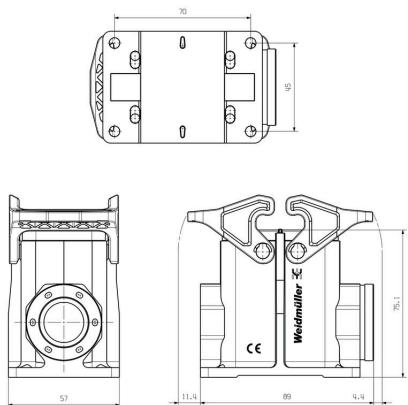

HDC 06B SBU 1M25 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**フード、横側ケーブルエントリ**

プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャーは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

種別	HDC 16D TSBU 1M25 BP	バージョン
注文番号	3164350000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4099987800563	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: 1*M25, M 25, M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TSBU 1M32 BP	バージョン
注文番号	3107180000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4099987172080	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	

フード、上部ケーブルエントリ

プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャーは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

種別	HDC 16D TOBU 1M25 BP	バージョン
注文番号	3164330000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4099987800525	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25, M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TOBU 1M32 BP	バージョン
注文番号	3164290000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4099987800143	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	

HDC 06B SBU 1M25 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**サイズ 3**

プッシュイン接続は、直接接続の直接插入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。

電極数 : 6

定格電流 : 24 A

定格電圧 : 500 V

UL/CSA 準拠公称電圧 : 600 V AC/DC

一般注文データ

種別	HDC HE 6 FP	バージョン
注文番号	1873520000	HDC挿入, メス型, 500 V, 24 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3
GTIN (EAN)	4032248457779	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 6 MP	バージョン
注文番号	1873530000	HDC挿入, オス型, 500 V, 24 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3
GTIN (EAN)	4032248457786	
数量	1 ST	