

**HDC 24B SBU 1M32 BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適的です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

**一般注文データ**

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 40
注文番号	<a href="#">3164430000</a>
種別	HDC 24B SBU 1M32 BP
GTIN (EAN)	4099987800723
数量	1 items

**HDC 24B SBU 1M32 BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	151.5 mm	奥行き (インチ)	5.9646 inch
高さ	81.7 mm	高さ (インチ)	3.2165 inch
幅	57 mm	幅 (インチ)	2.2441 inch
正味重量	290 g		

**温度**

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**バージョン**

ケーブル取り入れ口サイズ	M 32, M 40	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	0
側方ケーブル取り入れ口数	1	ハウジング設計	ベースハウジング
ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ	設計	標準
設置サイズ	8	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	ベースハウジング	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
シーリング	NBR	内付スレッド	M 32
色 (RAL)	RAL 9011	BG	8
Moduplug®に最適	いいえ		

**一般データ**

UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	プラスチック
表面仕上	プラスチック被覆	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	プラスチック

**寸法**

ケーブル導入口	スレッド付き
---------	--------

**分類**


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 24B SBU 1M32 BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

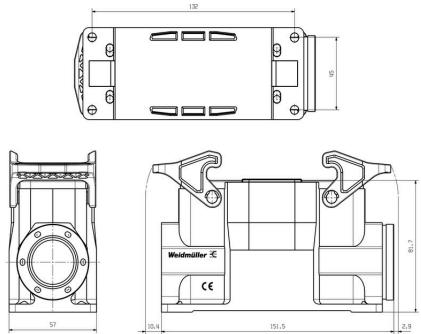

**HDC 24B SBU 1M32 BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****フード、横側ケーブルエントリ**

プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャーは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

**一般注文データ**

種別	HDC 64D TSBU 1M32 BP	バージョン
注文番号	<a href="#">3119670000</a>	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4099987253598	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 40
種別	HDC 64D TSBU 1M50 BP	バージョン
注文番号	<a href="#">3107210000</a>	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4099987172141	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 50

**フード、上部ケーブルエントリ**

プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャーは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

**一般注文データ**

種別	HDC 64D TOBU 1M32 BP	バージョン
注文番号	<a href="#">3164320000</a>	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4099987800501	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 25

**サイズ 8**

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。  
 電極数 : 24  
 定格電流 : 16 A  
 定格電圧 : 500 V  
 UL / CSA 準拠公称電圧 : 600 V AC / DC

**HDC 24B SBU 1M32 BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****一般注文データ**

種別	HDC HE 24 FP	バージョン
注文番号	<a href="#">1873580000</a>	HDC挿入、メス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4032248458196	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 MP	バージョン
注文番号	<a href="#">1873590000</a>	HDC挿入、オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4032248458202	
数量	1 ST	

**IP68 バージョン**

ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

**一般注文データ**

種別	VG M50 - K 68	バージョン
注文番号	<a href="#">1772340000</a>	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248130009	トレート, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66,
数量	10 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6