

## HDC 24B SBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 40 |
| 注文番号       | <a href="#">3164430000</a>  |
| 種別         | HDC 24B SBU 1M32 BP   |
| GTIN (EAN) | 4099987800723   |
| 数量         | 1 items   |

## HDC 24B SBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 151.5 mm | 奥行き (インチ) | 5.9646 inch |
| 高さ   | 81.7 mm  | 高さ (インチ)  | 3.2165 inch |
| 幅    | 57 mm    | 幅 (インチ)   | 2.2441 inch |
| 正味重量 | 290 g    |           |             |

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## バージョン

|              |               |              |            |
|--------------|---------------|--------------|------------|
| ケーブル取り入れ口サイズ | M 32, M 40    | 上部 / 底部 / 蓋  | 下部         |
| カバー          | カバーなし         | 上部ケーブル取り入れ口数 | 0          |
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 1             | ハウジング設計      | ベースハウジング   |
| ロックシステム設計    | 下側のサイドロッククランプ | 設計           | 標準         |
| 設置サイズ        | 8             | ケーブル導入口      | スレッド付き     |
| 種別           | ベースハウジング      | クランプのバージョン   | サイドロッククランプ |
| シーリング        | NBR           | 内付スレッド       | M 32       |
| 色 (RAL)      | RAL 9011      | BG           | 8          |
| Moduplug®に最適 | いいえ           |              |            |

## 一般データ

UL 94 可燃性等級 V-0 表面仕上 未処理  
保護度合い IP65, 勘合状態

## 寸法

ケーブル導入口 スレッド付き

## 分類


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 24B SBU 1M32 BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

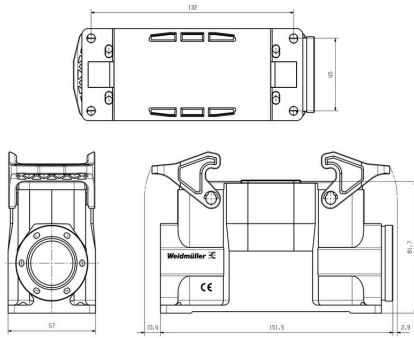

## HDC 24B SBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、横側ケーブルエントリ



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | HDC 64D TSBU 1M32 BP       | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">3119670000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4099987253598              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高,         |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 40                    |
| 種別         | HDC 64D TSBU 1M50 BP       | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">3107210000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4099987172141              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高,         |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: M 50                          |

## フード、上部ケーブルエントリ




プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | HDC 64D TOBU 1M32 BP       | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">3164320000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4099987800501              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高,         |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 25                    |

## サイズ 8

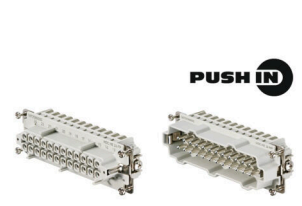

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。

電極数: 24  
定格電流: 16 A  
定格電圧: 500 V  
UL / CSA 準拠公称電圧: 600 V AC / DC

## HDC 24B SBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | HDC HE 24 FP               | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1873580000</a> | HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248458196              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | HDC HE 24 MP               | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1873590000</a> | HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248458202              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | VG M50 - K 68              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1772340000</a> | VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス                      |
| GTIN (EAN) | 4032248130009              | トレート, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, |
| 数量         | 10 ST                      | IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6                            |