

HDC 24B SBU 2M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: 2*M32, M 32, M 40
注文番号	3164440000
種別	HDC 24B SBU 2M32 BP
GTIN (EAN)	4099987800747
数量	1 items

HDC 24B SBU 2M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	159 mm	奥行き (インチ)	6.2598 inch
高さ	81.7 mm	高さ (インチ)	3.2165 inch
幅	57 mm	幅 (インチ)	2.2441 inch
長さ	159 mm	長さ (インチ)	6.2598 inch
取付寸法 - 高さ	45 mm	取付寸法 - 幅	132 mm
正味重量	275 g		

温度

周囲温度 -40 °C...125 °C 制限温度 -40 °C... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	2*M32, M 32, M 40	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	0
側方ケーブル取り入れ口数	2	接続方式	ヘビーデューティコネクタ (角型コネクタ)
ハウジング設計	ベースハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
設計	標準	設置サイズ	8
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	ベースハウジング
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	NBR
外付スレッド	M 32	色 (RAL)	RAL 9005
BG	8	Moduplug®に最適	はい

一般データ

UL 94 可燃性等級 V-0 表面仕上 プラスチック被覆
保護度合い IP65, 勘合状態

寸法

穴ピッチ長 A2	132 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
幅ハウジングC	43 mm	幅の基準C1	57 mm
ハウジングの全長	159 mm	ハウジングBの高さ	64 mm
基準B1の高さ	5 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		


HDC 24B SBU 2M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

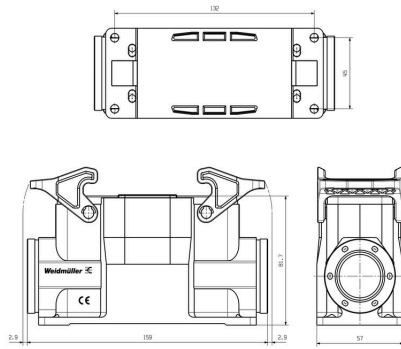

HDC 24B SBU 2M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フード、横側ケーブルエントリ



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

種別	HDC 64D TSBU 1M32 BP	バージョン
注文番号	3119670000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4099987253598	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 40
種別	HDC 64D TSBU 1M50 BP	バージョン
注文番号	3107210000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4099987172141	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 50

フード、上部ケーブルエントリ




プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

種別	HDC 64D TOBU 1M32 BP	バージョン
注文番号	3164320000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, プラ
GTIN (EAN)	4099987800501	グハウジング, 上部ケーブル導入口, 下側のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 25

サイズ 8

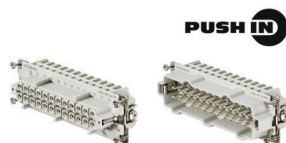

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。

電極数: 24
定格電流: 16 A
定格電圧: 500 V
UL / CSA 準拠公称電圧: 600 V AC / DC

HDC 24B SBU 2M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	HDC HE 24 FP	バージョン
注文番号	1873580000	HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4032248458196	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 MP	バージョン
注文番号	1873590000	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4032248458202	
数量	1 ST	

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VG M32-1/K68	バージョン
注文番号	1909880000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド) , ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248536801	トレート, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66,
数量	20 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分) , ポリアミド6