

HDC 24B SBU 2M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適的です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: 2*M32, M 32, M 40
注文番号	3164440000
種別	HDC 24B SBU 2M32 BP
GTIN (EAN)	4099987800747
数量	1 items

HDC 24B SBU 2M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	159 mm	奥行き (インチ)	6.2598 inch
高さ	81.7 mm	高さ (インチ)	3.2165 inch
幅	57 mm	幅 (インチ)	2.2441 inch
取付寸法 - 高さ	45 mm	取付寸法 - 幅	132 mm
正味重量	275 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	2*M32, M 32, M 40	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	0
側方ケーブル取り入れ口数	2	ハウジング設計	ベースハウジング
ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ	設計	標準
設置サイズ	8	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	ベースハウジング	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
シーリング	NBR	色 (RAL)	RAL 9011
BG	8	Moduplug®に最適	いいえ

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	プラスチック
表面仕上	プラスチック被覆	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	プラスチック

寸法

穴ピッチ長 A2	132 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
幅ハウジングC	43 mm	幅の基準C1	57 mm
ハウジングの全長	159 mm	ハウジングBの高さ	64 mm
基準B1の高さ	5 mm		

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 24B SBU 2M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

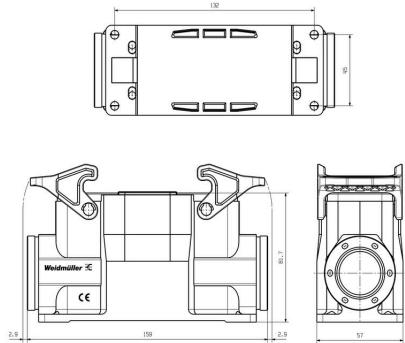

HDC 24B SBU 2M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**フード、横側ケーブルエントリ**

プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャーは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

種別	HDC 64D TSBU 1M32 BP	バージョン
注文番号	3119670000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4099987253598	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 40
種別	HDC 64D TSBU 1M50 BP	バージョン
注文番号	3107210000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4099987172141	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 50

フード、上部ケーブルエントリ

プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャーは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

種別	HDC 64D TOBU 1M32 BP	バージョン
注文番号	3164320000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4099987800501	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 25

サイズ 8

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。
 電極数 : 24
 定格電流 : 16 A
 定格電圧 : 500 V
 UL / CSA 準拠公称電圧 : 600 V AC / DC

HDC 24B SBU 2M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**一般注文データ**

種別	HDC HE 24 FP	バージョン
注文番号	1873580000	HDC挿入、メス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4032248458196	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 MP	バージョン
注文番号	1873590000	HDC挿入、オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4032248458202	
数量	1 ST	

IP68 バージョン

ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VG M50 - K 68	バージョン
注文番号	1772340000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248130009	トレート, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66,
数量	10 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6