

VPU AC II US 3 R 480/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

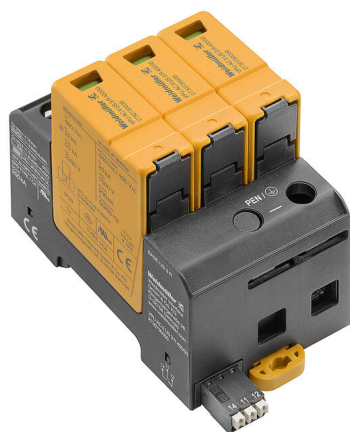


Abb.ähnlich

一般注文データ

注文番号	3174800000
種別	VPU AC II US 3 R 480/50
GTIN (EAN)	4099987856027
数量	1 items

VPU AC II US 3 R 480/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cULus) E354261

寸法と重量

深さ	76 mm	奥行き (インチ)	2.9921 inch
高さ	90 mm	高さ (インチ)	3.5433 inch
幅	54 mm	幅 (インチ)	2.126 inch
正味重量	405 g		

温度

湿度 5 ~ 95%、結露なし

公称データUL

周囲温度 (動作) 最大	85 °C	定格電圧 UN	480 V
MCOV (L-PE)	550 V	SCCR	200 kA
In	20 kA	周囲温度 (動作時)、最小	-40 °C
MODE	all modes	VPR (L-L)	3000 V
VPR (L-PE)	1800 V	ULエネルギーネットワーク	Delta System

一般データ

設計	取付けハウジング; 3TE	UL 94 可燃性等級	V-0
保護度合い	IP20	動作高度	≤ 4000 m

公称データIEC/EN

極数	3	シグナリング接点	250 V 1A 1CO
定格電圧 (AC)	480 V	電圧種別	AC
周波数範囲、最大	60 Hz	周波数範囲、最小	50 Hz
標準	IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449	EN 61643-11に準拠した要件クラス	T2, T3
最大連続電圧、Uc (AC)	550 V	放電電流 In (8/20μs) 導体 - PE	20 kA
放電電流 I最大 (8 / 20μs) 導体 - PE	50 kA	保護レベル Up I にて N (L/N-PE)	≤ 2.5 kV
短絡電流定格ISCCR	25 kA	追従電流消弧能力Ifi	技術的な理由により利用できません
一体型バックアップヒューズ	いいえ		

接続データ、リモート通知

接続導体の断面積、ソリッドコア、最小 0.25 mm ²	接続導体断面積、ソリッドコア、最大 1.5 mm ²
---	---------------------------------------

一般データ

極数	3	保護度合い	IP20
----	---	-------	------

VPU AC II US 3 R 480/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

接続データ

被覆剥き長さ	18 mm	接続方式	ねじ接続
導体断面、固定式、最小	1.5 mm ²	導体断面、固定式、最大	35 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最大	25 mm ²	接続断面、撚線、最小	1.5 mm ²
接続断面、撚線、最大	35 mm ²		

電気データ

電圧種別	AC
------	----

定格IECEx/ATEX/cUL


証明書番号 (cULus)	E354261
---------------	---------

分類

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-12-02
ECLASS 15.0	27-17-12-02		

図面

電気記号

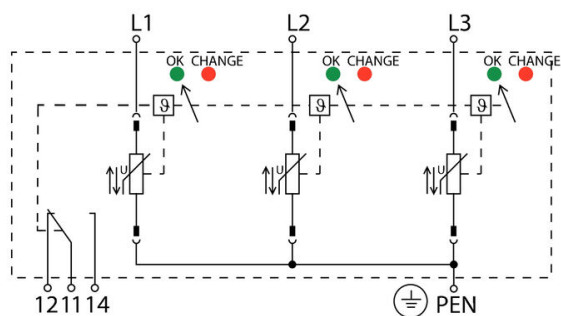

Schematic circuit diagram

VPU AC II US 3 R 480/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラススクリュードライバー (フィリップ用)



VDE 絶縁性プラススクリュードライバー、フィリップ製スクリュー対応、SDIK PH DIN 7438、ISO 8764/2-PH、ISO 8764-PH へ出力、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIK PH1 X 80	バージョン
注文番号	2749890000	スクリュードライバー、刃幅 (B): 1 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1
GTIN (EAN)	4050118897098	
数量	1 ST	

スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIS 1.0X5.5X125	バージョン
注文番号	2749850000	スクリュードライバー、刃幅 (B): 5.5 mm, ブレード長: 125 mm, 刃厚み (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4050118897050	
数量	1 ST	

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

VPU AC II US 3 R 480/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	ESG 6/15 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1880100000	ESG, デバイスマーカー x 15 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248478781	
数量	200 ST	

VPU シリーズ

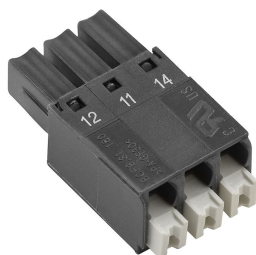


幅広いアクセサリで品揃えが充実

一般注文データ

種別	VPU AC EXTENDER	バージョン
注文番号	3123500000	
GTIN (EAN)	4099987270175	
数量	8 ST	
種別	PLUG VPU AC	バージョン
注文番号	2855300000	
GTIN (EAN)	4064675533283	
数量	10 ST	

スペア避雷器

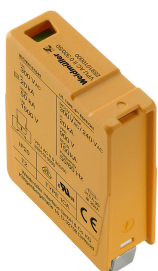

- NFPA 79 でアプリケーションに実装する小型 SPD
- 過電流保護装置を追加する必要はありません
- 最大 200 kA までの短絡電流定格 (SCCR)
- IEC/EN 61643-11 および UL 1449 4.Ed 準拠でテスト済み

一般注文データ

種別	VPU AC II US 0 480/50	バージョン
注文番号	3174810000	
GTIN (EAN)	4099987856034	
数量	1 ST	

VPU AC II US 3 R 480/50


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

VPU シリーズ

幅広いアクセサリで品揃えが充実

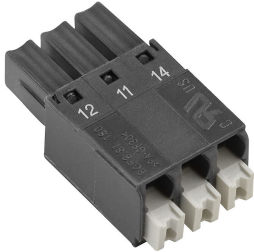

一般注文データ

種別	VPU LOCKING CLIP S	バージョン
注文番号	2735080000	
GTIN (EAN)	4050118826050	
数量	10 ST	