


## CH20M67 S 3P/3P/3P BL 2013

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

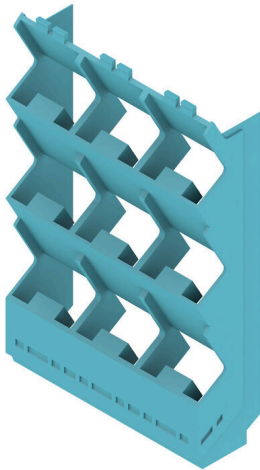

CH20Mハウジングの側面素子では、お客様のニーズに柔軟に対応できる個々の構造のオプションをご用意しています。特に実用的な利点とは、要求されていないスロットをカバーで簡単に閉じられることです。これにより、清潔できれいな外観が保証されるだけでなく、ほこりやその他の環境による影響からも保護されます。CH20Mハウジングの汎用性を利点して、プロジェクトを効率的に、そしてアイデアに従って設計できます!

## 一般注文データ

注文番号	3179040000
種別	<a href="#">CH20M67 S 3P/3P/3P BL 2013</a>
GTIN (EAN)	4099987894159
数量	8 items

## CH20M67 S 3P/3P/3P BL 2013

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	105.3 mm	奥行き (インチ)	4.1457 inch
高さ	22.8 mm	高さ (インチ)	0.8976 inch
幅	67 mm	幅 (インチ)	2.6378 inch
正味重量	17.6 g		

## 温度

湿度 相対湿度：5 ~ 93%、Tu = 40°C、結露なし

## 材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	絶縁材	PA 66 GF 30
絶縁材グループ	I	表面仕上	未処理
基本材質	プラスチック	比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI

## 一般データ

色	黒色	保護度合い	IP20がインストール済み
カラーチャート (類似)	RAL 9011	封止オプション	いいえ

## コンポーネントプロパティ

機能ポート統合の準備として切り出す	いいえ	極数、最大	36
換気口数	0	メス型プラグのロット数	9
接続レベル数	3		

## 分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		


CH20M67 S 3P/3P/3P BL 2013

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

製品イメージ

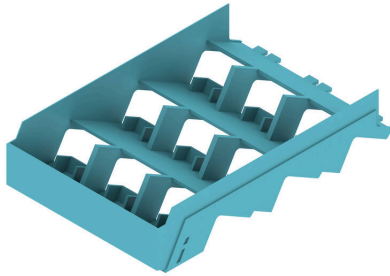

製品イメージ

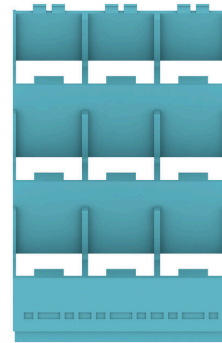

寸法図

