

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

注文番号	3204340000
種別	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4099987992640
数量	1 items

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量


深さ	485 mm	奥行き (インチ)	19.0944 inch
高さ	565 mm	高さ (インチ)	22.2441 inch
幅	335 mm	幅 (インチ)	13.189 inch
正味重量	25265 g		

PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

被覆剥き範囲	0.5 ~ 2.5 mm (~ AWG 20-14)	ドライブ	電空
パルス時間	約2 s	クリンプ	台形
フェルール断面積、最大.	2.5 mm ²	フェルール断面積、最小.	0.5 mm ²
クリンプ長さ	8/10 mm	消耗品	リンクフェルール端子
圧縮空気接続	5.5 bar	インサート長さ、最小	27 mm
電氣的接続	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA		

分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

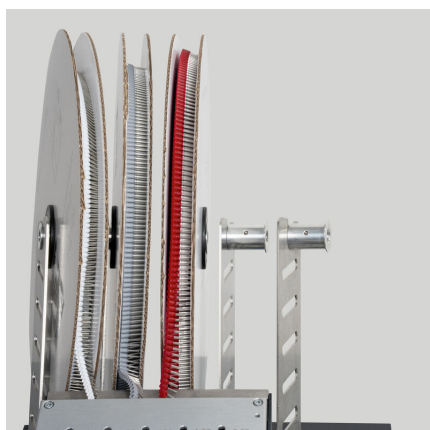

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

種別	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	バージョン
注文番号	1283530000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118073676	
数量	1 ST	