

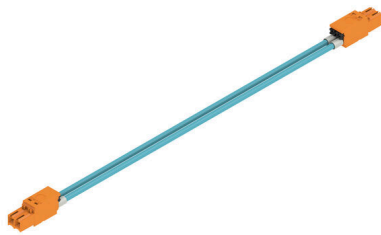
CH-J655-DXD-00.15-VPE10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ベースカウンター、ゲートウェイ、制御ボックス、過電圧保護装置は、二地点間回線または Y アセンブリとして組立済ケーブルセットに接続されます。ワイドミュラーは、この FNN および DIN-VDE 0603 標準に準拠のソリューションに適した接続ソリューションを提供しています。6 kV 過電圧保護を備えた組立済電源ケーブルが、品揃えを完成させます。

一般注文データ

バージョン	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP20がインストール済み, 24 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.15 m
注文番号	3210930015
種別	CH-J655-DXD-00.15-VPE10
GTIN (EAN)	4069166000251
数量	10 items

技術データ

寸法と重量

長さ	150 mm	長さ (インチ)	5.9055 inch
直径	1.65 mm	正味重量	1.4 g

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	0.15 m	配線種別	Li9YH 1 x 0.75
シースカラー	青色	耐油性	No
コア断面積	0.75 mm ²	配線数	2
シールド仕様	いいえ	ハロゲン	ハロゲンフリー
絶縁	PP	温度範囲、転移、最大	90 °C
温度範囲、転移、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大	90 °C
温度範囲、定置、最小	-25 °C	ケーブル素材	ポリオレフィン
曲げ半径、最小、移動	15 x ケーブル直径	曲げ半径、最小、定置	8 x ケーブル直径
ケーブル長、ストリング2	0.15 m	ケーブル長、ストリング1	0.15 m

一般的な技術データ

極数	2	ピン配置	1:1、番号付きコア
用途	屋内	定格インパルス耐電圧	6 kV
公称電圧	24 V	公称電流	9 A
標準	DIN VDE 0603-100	保護度合い	IP20がインストール済み
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3

分類

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

