

## QB 2 MK3


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

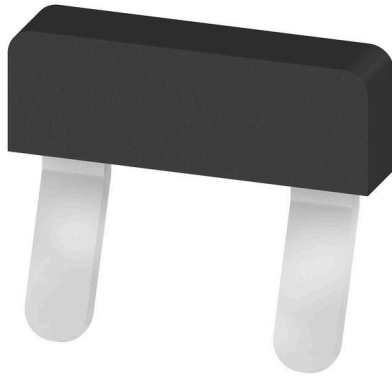

統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 10.00, 絶縁: はい, 幅: 14.5 mm
注文番号	<a href="#">3833700000</a>
種別	QB 2 MK3
GTIN (EAN)	4008190542535
数量	20 items

## QB 2 MK3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.1181 inch
高さ	12.24 mm	高さ (インチ)	0.4819 inch
幅	14.5 mm	幅 (インチ)	0.5709 inch
正味重量	0.68 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン 短絡接続

## 全般

極数 2

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 10.00 mm

## 材料データ

基本材質 PA 6.6 色 黒色

## 評価データ

定格電圧 400 V 公称電流 24 A

## 追加の技術データ

固定形式 接続されている 爆発試験バージョン いいえ  
取り付け方式 接続されている

## 分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		