


QB 4 MK3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

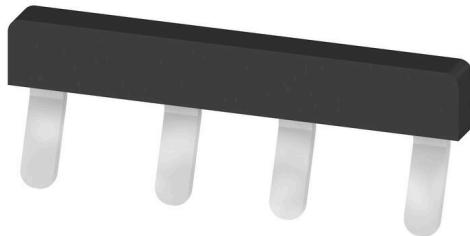

統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しつき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 10.00, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm
注文番号	3833800000
種別	QB 4 MK3
GTIN (EAN)	4008190542542
数量	20 items

QB 4 MK3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.1181 inch
高さ	12.24 mm	高さ (インチ)	0.4819 inch
幅	33.5 mm	幅 (インチ)	1.3189 inch
正味重量	1.57 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

全般

極数	4
----	---

寸法

ピッチ (mm) (P)	10.00 mm
--------------	----------

材料データ

基本材質	PA 6.6	色	黒色
------	--------	---	----

評価データ

定格電圧	400 V	公称電流	24 A
------	-------	------	------

追加の技術データ

固定形式	接続されている	爆発試験バージョン	いいえ
取り付け方式	接続されている		

分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		