

QB 2 BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

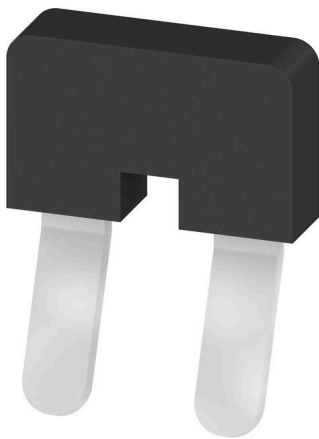

統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.80, 絶縁: はい, 幅: 11.3 mm
注文番号	3833900000
種別	QB 2 BK
GTIN (EAN)	4008190542559
数量	20 items

QB 2 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.1181 inch
高さ	14.7 mm	高さ (インチ)	0.5787 inch
幅	11.3 mm	幅 (インチ)	0.4449 inch
正味重量	0.78 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン 短絡接続

全般

極数 2

寸法

ピッチ (mm) (P) 6.80 mm

材料データ

基本材質	PA 6.6	色	黒色
------	--------	---	----

評価データ

公称電流 32 A

追加の技術データ

固定形式	接続されている	爆発試験バージョン	いいえ
取り付け方式	接続されている		

分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		