


## QB 2 MK6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

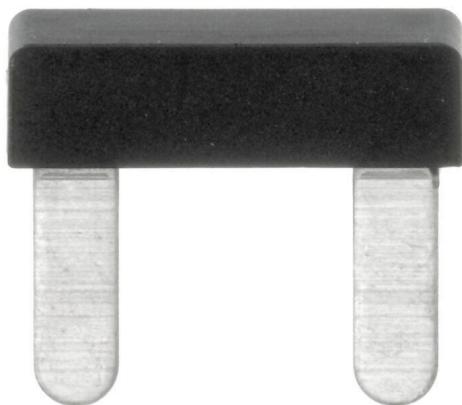

統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しうけ、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 13.00, 絶縁: はい, 幅: 18.5 mm
注文番号	<a href="#">3834100000</a>
種別	QB 2 MK6
GTIN (EAN)	4008190542573
数量	20 items

## QB 2 MK6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.1181 inch
高さ	16.02 mm	高さ (インチ)	0.6307 inch
幅	18.5 mm	幅 (インチ)	0.7283 inch
正味重量	1.18 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

## 全般

極数	2
----	---

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	13.00 mm
--------------	----------

## 材料データ

基本材質	PA 6.6	色	黒色
------	--------	---	----

## 評価データ

公称電流	41 A
------	------

## 追加の技術データ

固定形式	接続されている	爆発試験バージョン	いいえ
取り付け方式	接続されている		

## 分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		