 


PF RS 100 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

バージョン	プロファイルハウジング, RS 100 ペブルグレー, 押し出しプロファイル, 幅: 2000 mm
注文番号	4010870000
種別	PF RS 100 GR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190214562
数量	2 M

PF RS 100 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	19 mm	奥行き (インチ)	0.748 inch
高さ	104 mm	高さ (インチ)	4.0945 inch
幅	2000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	530 g		

温度

動作温度	-15 °C...40 °C
------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	絶縁材	PVC
表面仕上	未処理	基本材質	PVC

一般データ

色	ペブルグレー	保護度合い	IP20がインストール済み
カラーチャート (類似)	RAL 7032	封止オプション	いいえ

重要なメモ

製品情報	3つの高さが、カバープロファイルとエンドプレートに対して使用可能： TS取り付け(カバーなし) : TS 32 = 45 mm, TS35x7.5 = 40.5 mm TS取り付け(ローカバー付属) : TS 32 = 89 mm, TS 35x7.5 = 84.5 mm TS取り付け(ハイカバー付属) : TS 32 = 121 mm, TS 35x7.5 = 116.5 mm 直接取り付け、ロー/ハイカバーなし : 24 / 69 / 99 mm PCB寸法 厚さ : 1.6 (±0.2) mm、幅 : 100 (+0.5) mm RS部寸法 = PCB長 - 4.5 mm ADP部寸法 = PCB長 - 1 mm 例 : PCB長 160 mm、RS = 155.5 mm、ADP = 159 mm」
------	---

分類


ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-01	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

PF RS 100 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

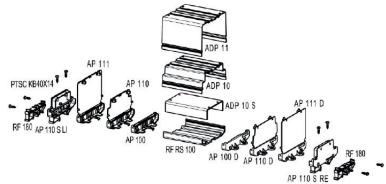


PF RS 100 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RF 180 - クリップインフット

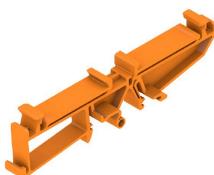

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

種別	RF 180 GR	バージョン
注文番号	1773400000	クリップインフット, RS 80, RS 90, RS 100 ベブルグレー, RS
GTIN (EAN)	4032248140602	80/90/100 対応クリップインフット, 幅: 17.5 mm
数量	20 ST	

AP 100 D - エンドプレートの直接取り付け



RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

種別	AP 100 D GR	バージョン
注文番号	8817790000	エンドプレート, RS 100 ベブルグレー, エンドプレート直接取り付け
GTIN (EAN)	4032248517756	両側, 幅: 22 mm
数量	20 ST	


PF RS 100 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ADP 11 - カバー型材の中型サイズ

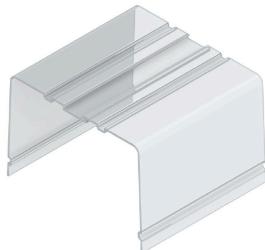

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。


プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

種別	ADP 11	バージョン
注文番号	4169330000	カバープロフィール, RS 100 透明, カバー型材高さ, 幅: 2000 mm
GTIN (EAN)	4008190229030	
数量	2 M	

RS 100 - プロファイルハウジング

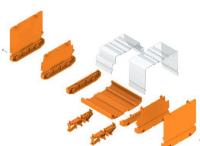

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

種別	PTSC KB40X14	バージョン
注文番号	4019420000	取り付けネジ (端子), 0.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 16.9 mm, 高さ: 7 mm
GTIN (EAN)	4008190243029	
数量	100 ST	