

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







図に類似

TERMSERIESシリーズ

- メカニカルリレー
- さまざまな接点材質

一般注文データ

| バージョン | TERMSERIES, リレー, 接点数: 1, CO接点 AgNi金 メッキ, 定格制御電圧: 60 V DC, 持続電流: 6 A, プ ラグイン接続. テストボタンが使用可能: いいえ |
|------------|---|
| 注文番号 | <u>4061600000</u> |
| 種別 | RSS112060 |
| GTIN (EAN) | 4032248252299 |
| 数量 | 20 items |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| ROHS | 適合 |
|-----------------------|------------------|
| UL File Number Search | <u>UL ウェブサイト</u> |
| 証明書番号(cURus) | E351070 |

寸法と重量

| 深さ | 15 mm | 奥行き(インチ) | 0.5906 inch |
|------|--------|-------------------|-------------|
| 高さ | 28 mm | 高さ (インチ) | 1.1024 inch |
| 幅 | 5 mm | <u>ーーー</u> 幅(インチ) | 0.1968 inch |
| 正味重量 | 4.56 g | | |

温度

| 保管温度 | -40 °C85 °C | 周囲温度 | -40 °C85 °C |
|------|-------------|------|---------------|
| 動作温度 | | 湿度 | 相対湿度5~85%、結露な |

環境製品コンプライアンス

| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
|------------|-------------------------|
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

公称データUL

| 訂明書番号 | (cURus) | F351070 |
|-------|---------|---------|

制御側

| 定格制御電圧 | 60 V DC | 定格電流 DC | 3 mA |
|-------------|----------|---------|----------------|
| 公称出力 | 180 mW | コイル抵抗 | 20570 Ω ± 10 % |
| ステータス表示 | 該当なし | | |

負荷側

| 定格スイッチング電圧 | AC250 V | 定格負荷の最大回路周波数 | 0.1 Hz |
|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 最大開閉電圧、AC | 250 V | 最大開閉電圧、DC | 250 V |
| AC スイッチング容量(抵抗)、最大 | 1500 VA | DC スイッチング容量(抵抗)、最大 | 144 W @ 24 V |
| | <8 ms | | <4 ms |
| 接点の種別 | 1 CO contact (AgNi gold- | 機械的耐用期間 | 5 x 106開閉サイクル |
| | plated) | | |
| 最小スイッチング電源 | 1 mA @ 1 V | | |

一般データ

| テストボタンが使用可能 | いいえ | メカニカルスイッチの位置表示 | いいえ |
|-------------|-----|----------------|-----|
| 色 | 白色 | UL 94 可燃性等級 | V-0 |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| 絶縁協調 | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | |
| 制御側 - 荷重側の空気パスおよ プパス | ズグクリー≥6 mm | 制御側 – 負荷側の耐電圧 | 4 kVeff / 1分 |
| 開接点の耐電圧 | 1 kVeff / 1 min | 保護度合い | IP67 |
| 承認/標準の詳細 | | | |
| | | | |
| 証明書番号(VDE) | 40029391 | 証明書番号(cURus) | E351070 |
| 接続データ | | | |
| | | | |
| 導体接続方法 | プラグイン接続 | | |
| 分類 | | | |
| | | | |
| ETIM 6.0 | EC001437 | ETIM 7.0 | EC001437 |
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |
| | | | |



 
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面


配線図





下からのピンのビュー

グラフ

 寸法図

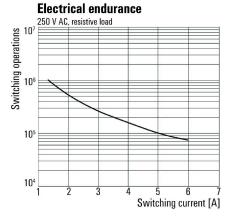



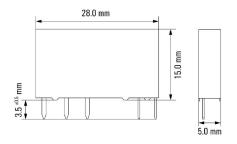





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

その他

Type code electromechanical relay (TERMSERIES)

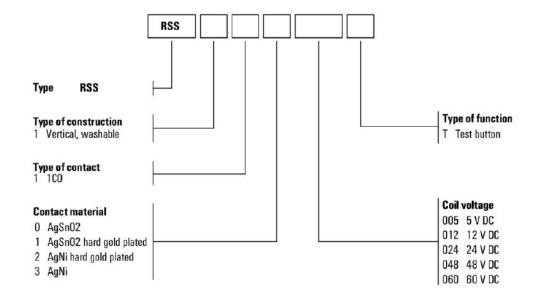

型式コード



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネジ接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧:DC:青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

注文番号

GTIN (EAN)

種別 TRS 60VUC 1CO EMPTY

1123280000

4032248905270

10 ST 数量

バージョン

バージョン

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 60 V

UC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続

テンションクランプ接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

GTIN (EAN)

数量

種別 TRZ 60VUC 1CO EMPTY

注文番号 1123400000

4032248905546

10 ST

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 60 V

UC ±10 %, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

数量

種別 TRP 60VUC 1CO EMPTY バージョン

2618900000

注文番号 GTIN (EAN)

4050118669930 10 ST

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 60 V

UC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN

作成日 05.11.2025 03:59:02 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネジ接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧:DC:青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRS 120VAC RC 1CO EMPTY バージョン

注文番号 1123310000 TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120

4032248905317 V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続

数量 10 ST

GTIN (EAN)

テンションクランプ接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRZ 120VAC RC 1CO EMPTY バージョン

注文番号 <u>1123430000</u> TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120

GTIN (EAN) 4032248905188 V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続

数量 10 ST

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRP 120VAC RC 1CO EMPTY バージョン

注文番号 <u>2618880000</u> TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120

GTIN (EAN) 4050118669954 V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN

数量 10 ST

作成日 05.11.2025 03:59:02 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネジ接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧:DC:青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

注文番号

数量

種別 TRS 120VUC 1CO EMPTY

1123290000

4032248905461

GTIN (EAN) 10 ST

バージョン

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120

VUC±10%, 持続電流: 10A, ねじ接続

テンションクランプ接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

注文番号

数量

GTIN (EAN)

種別 TRZ 120VUC 1CO EMPTY

1123410000

10 ST

4032248905690

バージョン

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120

VUC±10%, 持続電流: 10A, 耐張クランプ接続

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRP 120VUC 1CO EMPTY バージョン

注文番号 2618950000

4050118667585

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120

V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN

10 ST 数量

GTIN (EAN)

作成日 05.11.2025 03:59:02 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネジ接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧:DC:青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRS 230VAC RC 1CO EMPTY バージョン

注文番号 1123320000 TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230

4032248905522 V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続

数量 10 ST

GTIN (EAN)

テンションクランプ接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRZ 230VAC RC 1CO EMPTY バージョン

注文番号 <u>1123440000</u> TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230

GTIN (EAN) 4032248905171 V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続

数量 10 ST

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRP 230VAC RC 1CO EMPTY バージョン

注文番号 <u>2618890000</u> TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230

GTIN (EAN) 4050118669947 V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN

数量 10 ST

作成日 05.11.2025 03:59:02 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネジ接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧:DC:青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

注文番号

数量

GTIN (EAN)

種別 TRS 230VUC 1CO EMPTY

1123300000

4032248905515

バージョン

バージョン

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230

VUC±10%, 持続電流: 10 A, ねじ接続

テンションクランプ接続

10 ST



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

GTIN (EAN)

数量

種別 TRZ 230VUC 1CO EMPTY

注文番号 1123420000

10 ST

4032248905683

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230

VUC±10%, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRP 230VUC 1CO EMPTY

注文番号 2618960000 バージョン

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230

GTIN (EAN) 4050118667578 V UC ±10%, 持続電流: 10 A, PUSH IN

10 ST 数量

作成日 05.11.2025 03:59:02 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

対応

ネジ接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC:青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

| 種別 | TRS 60VUC 1CO EMPTY | バージョン | |
|------------|-------------------------|---|--|
| 注文番号 | 1123280000 | TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 60 V | |
| GTIN (EAN) | 4032248905270 | UC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続 | |
| 数量 | 10 ST | | |
| 種別 | TRS 120VUC 1CO EMPTY | バージョン | |
| 注文番号 | <u>1123290000</u> | TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120 | |
| GTIN (EAN) | 4032248905461 | V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続 | |
| 数量 | 10 ST | | |
| 種別 | TRS 230VUC 1CO EMPTY | バージョン | |
| 注文番号 | <u>1123300000</u> | TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230 | |
| GTIN (EAN) | 4032248905515 | V UC ±10%, 持続電流: 10 A, ねじ接続 | |
| 数量 | 10 ST | | |
| 種別 | TRS 120VAC RC 1CO EMPTY | バージョン | |
| 注文番号 | 1123310000 | TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120 | |
| GTIN (EAN) | 4032248905317 | V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続 | |
| 数量 | 10 ST | | |
| 種別 | TRS 230VAC RC 1CO EMPTY | バージョン | |
| 注文番号 | <u>1123320000</u> | TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230 | |
| GTIN (EAN) | 4032248905522 | V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続 | |
| 数量 | 10 ST | | |

テンションクランプ接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRZ 60VUC 1CO EMPTY パージョン 注文番号 1123400000 TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 60 V GTIN (EAN) 4032248905546 UC ±10 %, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続 数量 10 ST

作成日 05.11.2025 03:59:02 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

対応

| 種別 | TRZ 120VUC 1CO EMPTY | パージョン |
|------------------|---|---|
| 注文番号 | <u>1123410000</u> | TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120 |
| GTIN (EAN) | 4032248905690 | V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続 |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | TRZ 230VUC 1CO EMPTY | バージョン |
| 注文番号 | 1123420000 | TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230 |
| GTIN (EAN) | 4032248905683 | V UC ±10%, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続 |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | TRZ 120VAC RC 1CO EMPTY | パージョン |
| 注文番号 | 1123430000 | TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120 |
| | 112010000 | TETWOCHTEO, JULY JY |
| GTIN (EAN) | 4032248905188 | V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続 |
| GTIN (EAN) 数量 | | |
| , , | 4032248905188 | |
| 数量 | 4032248905188 10 ST | V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続 |
| 数量 種別 | 4032248905188 10 ST TRZ 230VAC RC 1C0 EMPTY | V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続 パージョン |

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

| NXXXX | | |
|------------|-------------------------|---|
| 種別 | TRP 60VUC 1CO EMPTY | バージョン |
| 注文番号 | 2618900000 | TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 60 V |
| GTIN (EAN) | 4050118669930 | UC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | TRP 120VUC 1CO EMPTY | バージョン |
| 注文番号 | <u>2618950000</u> | TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120 |
| GTIN (EAN) | 4050118667585 | V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | TRP 230VUC 1CO EMPTY | バージョン |
| 注文番号 | <u>2618960000</u> | TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230 |
| GTIN (EAN) | 4050118667578 | V UC ±10%, 持続電流: 10 A, PUSH IN |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | TRP 120VAC RC 1CO EMPTY | バージョン |
| 注文番号 | <u>2618880000</u> | TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120 |
| GTIN (EAN) | 4050118669954 | V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | TRP 230VAC RC 1CO EMPTY | バージョン |
| 注文番号 | <u>2618890000</u> | TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230 |
| GTIN (EAN) | 4050118669947 | V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN |
| 数量 | 10 ST | |
| | | |

作成日 05.11.2025 03:59:02 MEZ