


RCH310024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

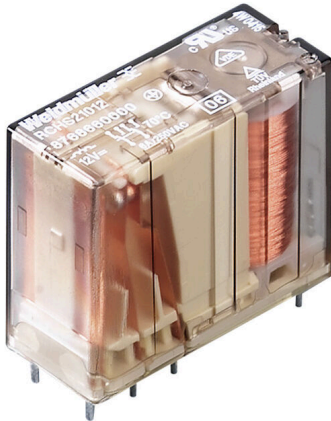

図に類似

一般注文データ

バージョン	RIDERSERIES, リレー, 接点数: 1, CO接点 AgNi, プラグイン接続
注文番号	4064580000
種別	RCH310024
GTIN (EAN)	4032248412655
数量	20 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2025-06-30T00:00:00+02:00

RCH310024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E522350

寸法と重量

深さ	25.5 mm	奥行き (インチ)	1.0039 inch
高さ	29 mm	高さ (インチ)	1.1417 inch
幅	12.6 mm	幅 (インチ)	0.4961 inch
正味重量	18 g		

温度

保管温度	周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データUL

証明書番号 (cURus)	E522350
---------------	---------

制御側

ステータス表示	該当なし
---------	------

負荷側

接点の種類	1 CO contact (AgNi)
-------	---------------------

一般データ

色	透明
---	----

絶縁協調

保護度合い	IP40
-------	------

承認/標準の詳細

証明書番号 (VDE)	40015457	証明書番号 (cURus)	E522350
-------------	----------	---------------	---------

接続データ

導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		