

PF RS 100 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | プロファイルハウジング, RS 100 橙色, 押し出しプロファイル, 幅: 2000 mm |
| 注文番号 | 4144870000 |
| 種別 | PF RS 100 OR 2000MM |
| GTIN (EAN) | 4008190377410 |
| 数量 | 2 M |

PF RS 100 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 19 mm | 奥行き (インチ) | 0.748 inch |
| 高さ | 104 mm | 高さ (インチ) | 4.0945 inch |
| 幅 | 2000 mm | 幅 (インチ) | 78.74 inch |
| 正味重量 | 406.25 g | | |

温度

動作温度 -15 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

| | | | |
|-------------|-----|------|-----|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 絶縁材 | PVC |
| 表面仕上 | 未処理 | 基本材質 | PVC |

一般データ

| | | | |
|--------------|----------|---------|---------------|
| 色 | 橙色 | 保護度合い | IP20がインストール済み |
| カラーチャート (類似) | RAL 2000 | 封止オプション | いいえ |

重要なメモ

製品情報 3つの高さが、カバープロファイルとエンドプレートに対して使用可能：
TS 取り付け (カバーなし) : TS 32 = 45 mm、TS35x7.5 = 40.5 mm
TS 取り付け (ローカバー付属) : TS 32 = 89 mm、TS 35x7.5 = 84.5 mm
TS 取り付け (ハイカバー付属) : TS 32 = 121 mm、TS 35x7.5 = 116.5 mm
直接取り付け、ロー/ハイカバーなし : 24 / 69 / 99 mm
PCB 寸法
厚さ : 1.6 (±0.2) mm、幅 : 100 (+0.5) mm
RS 部寸法 = PCB 長 - 4.5 mm
ADP 部寸法 = PCB 長 - 1 mm
例：
PCB 長 160 mm、RS = 155.5 mm、ADP = 159 mm]

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002779 | ETIM 9.0 | EC002779 |
| ETIM 10.0 | EC002779 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-01 | | |

PF RS 100 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com




PF RS 100 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

AP 100 D - エンドプレートの直接取り付け

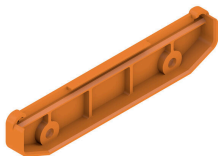

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | AP 100 D OR 2000 | バージョン |
| 注文番号 | 1185160000 | エンドプレート, RS 100 橙色, エンドプレート直接取り付け両側, 幅: |
| GTIN (EAN) | 4008190058388 | 22 mm |
| 数量 | 20 ST | |

AP 111 D - カバー型材の大型サイズでの使用に対応するエンドプレート直接取り付け



RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | AP 111 D OR 2000 | バージョン |
| 注文番号 | 1185560000 | エンドプレート, RS 100 橙色, エンドプレート直接取り付け両側, 幅: |
| GTIN (EAN) | 4008190050207 | 22 mm |
| 数量 | 10 ST | |


PF RS 100 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

AP 100 - エンドプレート

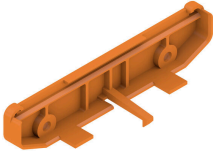

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | AP 100 OR 2000 | バージョン |
| 注文番号 | 1185060000 | エンドプレート, RS 100 橙色, エンドプレート両側, 幅: 27.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190003586 | |
| 数量 | 20 ST | |

AP 111 - カバー型材の大型サイズでの使用に対応するエンドプレート



RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | AP 111 OR 2000 | バージョン |
| 注文番号 | 1185460000 | エンドプレート, RS 100 橙色, エンドプレート両側, 幅: 27.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190132064 | |
| 数量 | 10 ST | |


PF RS 100 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RF 180 - クリップインフット

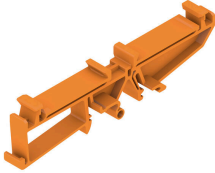

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。


プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| 種別 | RF 180 OR 2000 | バージョン | |
| 注文番号 | 1324460000 | | クリップインフット, RS 80, RS 90, RS 100 橙色, RS 80/90/100 対 |
| GTIN (EAN) | 4008190159870 | | 応クリップインフット, 幅: 17.5 mm |
| 数量 | 20 ST | | |

ADP 11 - カバー型材の中型サイズ

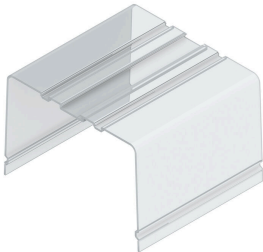

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|---|
| 種別 | ADP 11 | バージョン | |
| 注文番号 | 4169330000 | | カバープロファイル, RS 100 透明, カバー型材高さ, 幅: 2000 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190229030 | | |
| 数量 | 2 M | | |


PF RS 100 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

AP 100 - エンドプレート

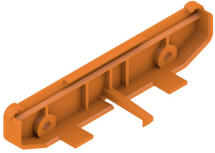

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。


プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | AP 100 BK 9011 | バージョン |
| 注文番号 | 1057540000 | エンドプレート, RS 100 黒色, エンドプレート両側, 幅: 27.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248799688 | |
| 数量 | 20 ST | |

RS 100 - プロファイルハウジング

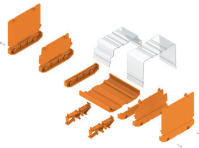

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | PTSC KB40X14 | バージョン |
| 注文番号 | 4019420000 | 取り付けネジ (端子), 0.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 16.9 mm, 高さ: 7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190243029 | |
| 数量 | 100 ST | |