

RKDG D11 PT6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

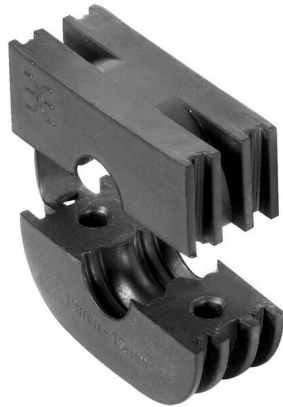

インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。

FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。

組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール

M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

一般注文データ

バージョン	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
注文番号	4323210000
種別	RKDG D11 PT6
GTIN (EAN)	4032248641215
数量	10 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	18 mm	奥行き (インチ)	0.7087 inch
高さ	33.8 mm	高さ (インチ)	1.3307 inch
幅	46.7 mm	幅 (インチ)	1.8386 inch
正味重量	25 g		

温度

保管温度 -40 °C...85 °C 動作温度 -40 °C...85 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

基本材質	EPDM	シリコーン	いいえ
色	黒色	設計	折り畳みシール
保護度合い	IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応するエンクロー ジャ付き	UL 94 可燃性等級	HB
取り付け位置、取り付け通知	FieldPower®シールスロ ットの場合	配線種別	丸型
外側ケーブル直径、最小.	9 mm	外側ケーブル直径、最大.	11 mm

分類

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		