

## RKDG D17 PT6


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

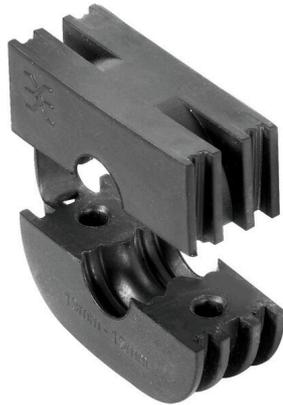

インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。

FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。

組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール

M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

## 一般注文データ

バージョン	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
注文番号	<a href="#">4324010000</a>
種別	RKDG D17 PT6
GTIN (EAN)	4032248641284
数量	10 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	18 mm	奥行き (インチ)	0.7087 inch
高さ	33.8 mm	高さ (インチ)	1.3307 inch
幅	46.7 mm	幅 (インチ)	1.8386 inch
正味重量	22.8 g		

## 温度

保管温度 -40 °C...85 °C 動作温度 -40 °C...85 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

基本材質	EPDM	シリコーン	いいえ
色	黒色	設計	折り畳みシール
保護度合い	IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応するエンクロー ジャ付き	UL 94 可燃性等級	HB
取り付け位置、取り付け通知	FieldPower®シールスロ ットの場合	配線種別	丸型
外側ケーブル直径、最小.	15 mm	外側ケーブル直径、最大.	17 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		