


## RKDG D17 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

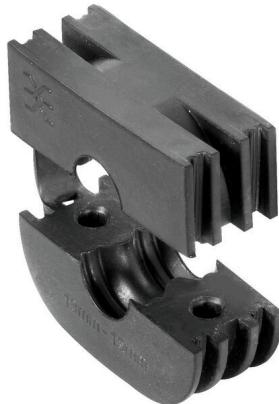

インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。

FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。

組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール

M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

## 一般注文データ

バージョン	Field Power® シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
注文番号	<a href="#">4324010000</a>
種別	RKDG D17 PT6
GTIN (EAN)	4032248641284
数量	10 items

## RKDG D17 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	18 mm	奥行き (インチ)	0.7087 inch
高さ	33.8 mm	高さ (インチ)	1.3307 inch
幅	46.7 mm	幅 (インチ)	1.8386 inch
正味重量	22.8 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

基本材質	EPDM	シリコーン	いいえ
色	黒色	設計	折り畳みシール
保護度合い	IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き	UL 94 可燃性等級	HB
取り付け位置、取り付け通知	FieldPower®シールスロットの場合	配線種別	丸型
外側ケーブル直径、最小.	15 mm	外側ケーブル直径、最大.	17 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		