

PF RS 100 GN 2000MM


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

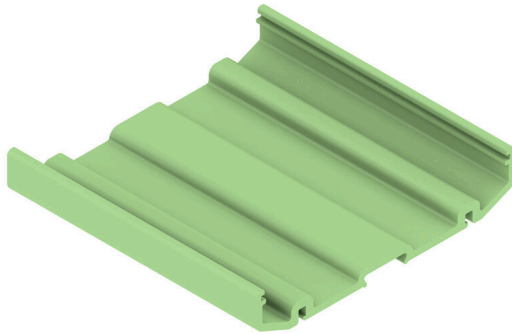

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

バージョン	プロファイルハウジング, RS 100 ベールグリーン, 押し出しプロファイル, 幅: 2000 mm
注文番号	4347570000
種別	PF RS 100 GN 2000MM
GTIN (EAN)	4032248945306
数量	2 M

PF RS 100 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	19 mm	奥行き (インチ)	0.748 inch
高さ	104 mm	高さ (インチ)	4.0945 inch
幅	2000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	484 g		

温度

動作温度 -50 °C...60 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	絶縁材	PVC
表面仕上	未処理	基本材質	PVC

一般データ

色	ペールグリーン	保護度合い	IP20がインストール済み
カラーチャート (類似)	RAL 6021	封止オプション	いいえ

重要なメモ

製品情報 3つの高さが、カバープロファイルとエンドプレートに対して使用可能：
TS 取り付け (カバーなし) : TS 32 = 45 mm、TS35x7.5 = 40.5 mm
TS 取り付け (ローカバー付属) : TS 32 = 89 mm、TS 35x7.5 = 84.5 mm
TS 取り付け (ハイカバー付属) : TS 32 = 121 mm、TS 35x7.5 = 116.5 mm
直接取り付け、ロー/ハイカバーなし : 24 / 69 / 99 mm
PCB 寸法
厚さ : 1.6 (±0.2) mm、幅 : 100 (+0.5) mm
RS 部寸法 = PCB 長 - 4.5 mm
ADP 部寸法 = PCB 長 - 1 mm
例：
PCB 長 160 mm、RS = 155.5 mm、ADP = 159 mm]

分類

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

PF RS 100 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

