


MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

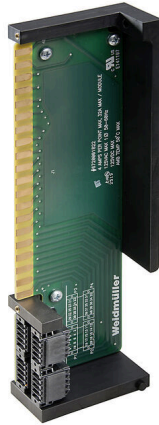

一般注文データ

注文番号	6720001822
種別	MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL
GTIN (EAN)	4050118772982
数量	1 items

MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	76 mm	奥行き (インチ)	2.9921 inch
高さ	250 mm	高さ (インチ)	9.8425 inch
幅	41 mm	幅 (インチ)	1.6142 inch
正味重量	336.16 g		

温度

保管温度	0...50 °C	動作温度	0...50 °C
動作温度範囲	-20...50 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データUL

保管温度、UL、最大	50 °C	動作温度 UL、最小	0 °C
動作温度 UL、最大	50 °C	保管温度 UL、最小	0 °C
定格電流 I _{最大}	4 A	定格電圧 UN	125V AC / 125V DC max.

分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		