


## MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

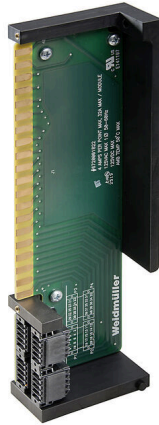

## 一般注文データ

注文番号	6720001822
種別	<a href="#">MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL</a>
GTIN (EAN)	4050118772982
数量	1 items

## MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	76 mm	奥行き (インチ)	2.9921 inch
高さ	250 mm	高さ (インチ)	9.8425 inch
幅	41 mm	幅 (インチ)	1.6142 inch
正味重量	336.16 g		

## 温度

保管温度	0...50 °C	動作温度	0...50 °C
動作温度範囲	-20...50 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 公称データUL

動作温度 UL、最小	0 °C	動作温度 UL、最大	50 °C
定格電流 I <sub>最大</sub>	4 A	定格電圧 UN	125V AC / 125V DC max.

## 分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		