

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 図に類似





ACT2OP: 細線仕様ソリューション ・精密で高機能なシグナルコンバータ

• 取り扱いが容易な解除レバー

#### 一般注文データ

バージョン	温度変換器, 入力 : 温度, サーモカップル, 出力 : 0(4)-20 mA
注文番号	7760054234
種別	ACT20P-TCI-AO-S
GTIN (EAN)	6944169696435
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

承認			
MAMID承認件数			
	$C \in$		
ROHS	適合		
寸法と重量			
	114 mm	奥行き(インチ)	4.4882 inch
高さ	117 mm	高さ (インチ)	4.6063 inch
·	12.5 mm	幅(インチ)	0.4921 inch
正味重量	110 g		
温度		_	
保管温度	-40 °C85 °C		-20 °C60 °C
湿度	5~95%、結露なし		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)		
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2	-cf1609156924	
入力			
センサー	Thermocouple Type	数值入力	1
•	T,E,J,K,N,R,S,B	× IE / (/)	
温度入力範囲	設定可能, T: (-200+400 °C), E: (-100+1000 °C), J: (-100+1200 °C), K: (-180+1372 °C), N: (-180+1300 °C), R: (-50+1760 °C), S: (-50+1760 °C), B: +100+1820 °C, 最小測定範囲50°C (TC)		
出力			
出力数	1	負荷インピーダンス電流	≤ 550 Ω
断線検出	はい, 出力値:22 mA	種別	アクティブ,接続されたコ ントロールはパッシブです ること
出力電流	0 (4)20 mA		
一般データ			
	終了値の0.5 ℃ / 0.1%	保護度合い	IP20
電源電圧	24 V DC ± 20 %	ステップ応答時間	≤1s
毛/// 消費電流	<50 mA @ IOUT = 20 mA	取り付けレール	TS 35
消費電力 消費電力	最大1.2 W	温度係数	≤ 100 ppm/K
設定	ACT20P TOOL PACK, CBX200	動作高度	≤ 2000 m

2 カタログステータス / 図面

ACT20P TOOL PACK, CBX200 USB8978580000構 成アダプタが必要,+



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

2907490000 ADAPTER CBX200 - MINI USB

絶縁	나누는	
AIII A37	ᅜᇎᇎ	
MENNON	ហ기때	

インパルス耐電圧	4 kV (1.2/50 μs)	EMC 基準	EN 61326-1
テスト電圧	0.3 kV		III
<b>污染度</b>	2	ガルバニック 絶縁	入力/出力/供給間
絶縁電圧	2 kV入力/出力/電源	定格電圧	300 V

## 接続データ

接続方式	ねじ接続	締付けトルク、最大.	0.6 Nm
クランプ範囲、定格接続	2.5 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面 AWG、最小	AWG 30
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14		

#### 分類

73771			
ETIM 6.0	EC002919	ETIM 7.0	EC002919
ETIM 8.0	EC002919	ETIM 9.0	EC002919
ETIM 10.0	EC002919	ECLASS 9.0	27-21-01-29
ECLASS 9.1	27-21-01-29	ECLASS 10.0	27-21-01-29
ECLASS 11.0	27-21-01-29	ECLASS 12.0	27-21-01-29
ECLASS 13.0	27-21-01-29	ECLASS 14.0	27-21-01-29
ECLASS 15.0	27-21-01-29		

カタログステータス / 図面 3




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

# 接続図 寸法図

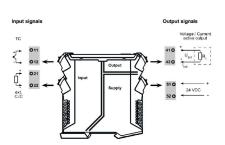

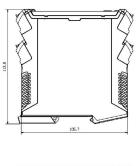









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

- 一目で、さまざまな種別の装置が利用できます:
- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式 のタグ、種別に応じて対応します:
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、 タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます:
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

#### 一般注文データ

種別	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	バージョン
注文番号	<u>1082540000</u>	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4032248845439	
数量	200 ST	
種別	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	バージョン
種別 注文番号	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU 1912130000	バージョン ESG, デバイスマーカー x 13.5 mm, PA 66, 色: 透明, プラグ接続可能

#### 構成インターフェース



#### 一般注文データ

種別	CBX200 USB	バージョン
注文番号	<u>8978580000</u>	
GTIN (EAN)	4032248813759	
数量	1 ST	
種別	ADAPTER CBX200 - MINI U	バージョン
種別 注文番号	ADAPTER CBX200 - MINI U 2907490000	パージョン
		パージョン

カタログステータス / 図面 5