

**RIM 3 110/230VAC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



D シリーズリレーソケットの差し込み式保護モジュール、  
オプションで保護機能の搭載が可能です。  
• フリーフローダイオードまたは RC フィルター搭載

## 一般注文データ

バージョン	D-SERIES, RC フィルタ, 定格制御電圧: 110...230 V AC, プラグイン接続
注文番号	<a href="#">7760056014</a>
種別	RIM 3 110/230VAC
GTIN (EAN)	4032248878109
数量	10 items

**RIM 3 110/230VAC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cURus)	E312083

**寸法と重量**

深さ	28 mm	奥行き (インチ)	1.1024 inch
高さ	8.6 mm	高さ (インチ)	0.3386 inch
幅	12.4 mm	幅 (インチ)	0.4882 inch
正味重量	1.7 g		

**温度**

保管温度	動作温度
------	------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**公称データ UL**

証明書番号 (cURus)	E312083
---------------	---------

**制御側**

定格制御電圧	110...230 V AC	ステータス表示	該当なし
保護回路	RCエレメント	RCフィルタ	4.7 kΩ / 10 nF

**一般データ**

色	黒色
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント UL94 可燃性等級

**承認/標準の詳細**

証明書番号 (CSA)	80107692	証明書番号 (cURus)	E312083
-------------	----------	---------------	---------

**接続データ**

導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------

**分類**

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


**RIM 3 110/230VAC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

配綱圖

配線図

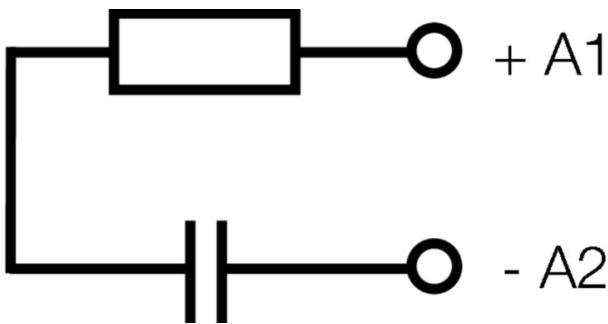

寸法図

