

RIM 3 110/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



D シリーズリレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- フリーフローダイオードまたは RC フィルター搭載

一般注文データ

バージョン	D-SERIES, RCフィルタ, 定格制御電圧: 110...230 V AC, プラグイン接続
注文番号	7760056014
種別	RIM 3 110/230VAC
GTIN (EAN)	4032248878109
数量	10 items

RIM 3 110/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E312083

寸法と重量

深さ	28 mm	奥行き (インチ)	1.1024 inch
高さ	8.6 mm	高さ (インチ)	0.3386 inch
幅	12.4 mm	幅 (インチ)	0.4882 inch
正味重量	1.7 g		

温度

保管温度 動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データUL

証明書番号 (cURus) E312083

制御側

定格制御電圧 110...230 V AC ステータス表示 該当なし
保護回路 RCエレメント RCフィルタ 4.7 kΩ / 10 nF

一般データ

色 黒色
UL94 可燃性等級コンポーネント コンポーネントハウジング
UL94 可燃性等級 V-2

承認/標準の詳細

証明書番号 (CSA) 80107692 証明書番号 (cURus) E312083

接続データ


導体接続方法 プラグイン接続

分類

ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92

図面

配線図

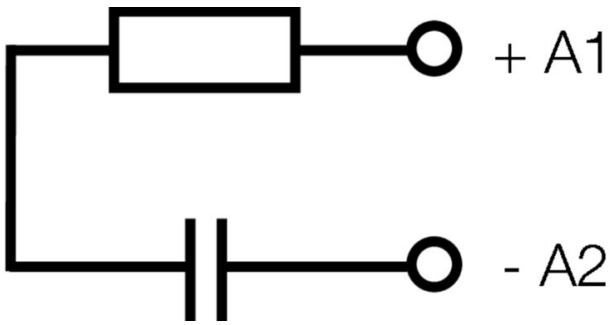

寸法図

