

RIM 2 6/24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



D-SERIES リレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- 緑色 LED およびフリーフローダイオード搭載

一般注文データ

バージョン	D-SERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続
注文番号	7760056015
種別	RIM 2 6/24VDC
GTIN (EAN)	4032248878116
数量	10 items

技術データ

承認

MAMID承認件数

ROHS 適合
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E312083

寸法と重量

深さ	32 mm	奥行き (インチ)	1.2598 inch
高さ	8.6 mm	高さ (インチ)	0.3386 inch
幅	12.4 mm	幅 (インチ)	0.4882 inch
正味重量	1.67 g		

温度

保管温度 動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データUL

証明書番号 (cURus) E312083

制御側

定格制御電圧 6...24 V DC ステータス表示 緑色LED
保護回路 一体型フリーホイールダイオード

一般データ

色	黒色		
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	ハウジング	
	UL94 可燃性等級	V-2	

承認/標準の詳細

証明書番号 (CSA) 80107692 証明書番号 (cURus) E312083

接続データ


導体接続方法 プラグイン接続

分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

図面

配線図

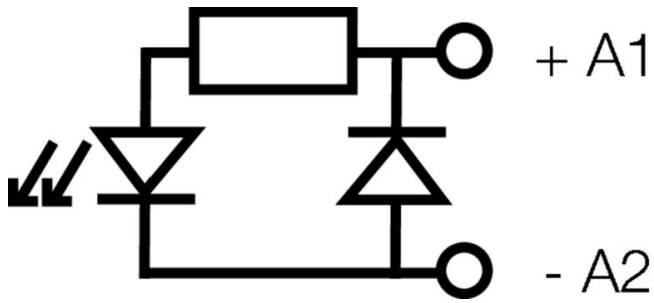

寸法図

