

**RIM 2 110/230VDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



図に類似

D-SERIES リレーソケットの差し込み式保護モジュール、  
オプションで保護機能の搭載が可能です。  
• 緑色 LED およびフリーフローダイオード搭載

## 一般注文データ

バージョン	D-SERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電圧: 110...230 V DC, プラグイン接続
注文番号	<a href="#">7760056017</a>
種別	RIM 2 110/230VDC
GTIN (EAN)	4032248896615
数量	10 items

## RIM 2 110/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cURus)	E312083

## 寸法と重量

深さ	32 mm	奥行き (インチ)	1.2598 inch
高さ	8.6 mm	高さ (インチ)	0.3386 inch
幅	12.4 mm	幅 (インチ)	0.4882 inch
正味重量	2.1 g		

## 温度

保管温度	動作温度
------	------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 公称データ UL

証明書番号 (cURus)	E312083
---------------	---------

## 制御側

定格制御電圧	110...230 V DC	ステータス表示	緑色LED
保護回路	一体型フリーホイールダイオード		

## 一般データ

色	黒色
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント UL94 可燃性等級
	ハウジング V-2

## 承認/標準の詳細

証明書番号 (CSA)	80107692	証明書番号 (cURus)	E312083
-------------	----------	---------------	---------

## 接続データ

導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------

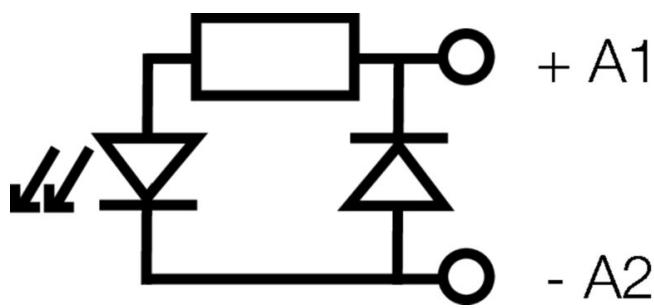
## 分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

**RIM 2 110/230VDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****配線図****寸法図**