

## RIM 3 110/230VAC LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



Dシリーズリレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- フリーフローダイオードまたは RC フィルター搭載

## 一般注文データ

バージョン	D-SERIES, RCフィルタ, 定格制御電圧: 110...230 V AC, プラグイン接続
注文番号	<a href="#">7760056045</a>
種別	RIM 3 110/230VAC LED
GTIN (EAN)	4032248878147
数量	10 items

## RIM 3 110/230VAC LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)  
証明書番号 (cURus) E312083

## 寸法と重量

深さ	32 mm	奥行き (インチ)	1.2598 inch
高さ	12.5 mm	高さ (インチ)	0.4921 inch
幅	15.5 mm	幅 (インチ)	0.6102 inch
正味重量	3.28 g		

## 温度

保管温度 動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 公称データUL

証明書番号 (cURus) E312083

## 制御側

定格制御電圧	110...230 V AC	ステータス表示	緑色LED
保護回路	RCエレメント	RCフィルタ	100 Ω / 220 nF

## 一般データ

色	黒色	
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	ハウジング
	UL94 可燃性等級	V-2

## 承認/標準の詳細

証明書番号 (CSA) 80107692 証明書番号 (cURus) E312083

## 接続データ

導体接続方法 プラグイン接続

## 分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


**RIM 3 110/230VAC LED**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

配線図

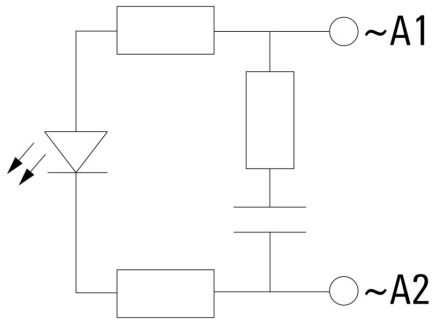

寸法図

