


RIM 1 6/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

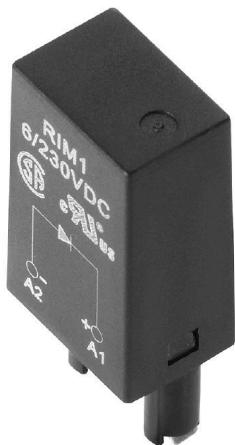

D シリーズリレーソケットの差し込み式保護モジュール、
オプションで保護機能の搭載が可能です。
• フリーフローダイオードまたは RC フィルター搭載

一般注文データ

バージョン	D-SERIES, 一体型フリーホールダイオード, 定格制御電圧: 6...230 V, プラグイン接続
注文番号	7760056169
種別	RIM 1 6/230VDC
GTIN (EAN)	4032248967728
数量	10 items

RIM 1 6/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E312083

寸法と重量

深さ	28 mm	奥行き (インチ)	1.1024 inch
高さ	8.6 mm	高さ (インチ)	0.3386 inch
幅	12.4 mm	幅 (インチ)	0.4882 inch
正味重量	1.41 g		

温度

保管温度	動作温度
------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データ UL

証明書番号 (cURus)	E312083
---------------	---------

制御側

定格制御電圧	6...230 V	ステータス表示	該当なし
保護回路	一体型フリーホイールダイオード		

一般データ

色	黒色
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント UL94 可燃性等級
	ハウジング V-2

承認/標準の詳細

証明書番号 (CSA)	80107692	証明書番号 (cURus)	E312083
-------------	----------	---------------	---------

接続データ

導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------


分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

RIM 1 6/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

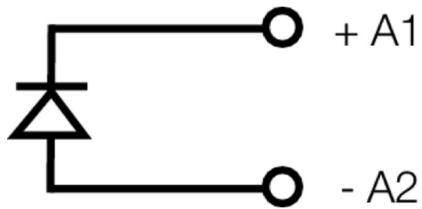図面**配線図****寸法図**