

## RIM 1 6/230VDC


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

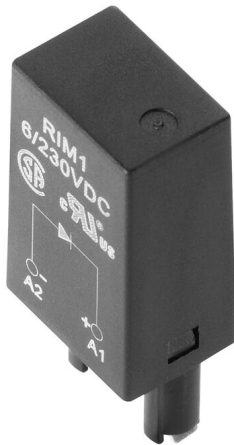

D シリーズリレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- フリーフローダイオードまたは RC フィルター搭載

## 一般注文データ

バージョン	D-SERIES, 一体型フリーホイールダイオード, 定格制御電圧: 6...230 V, プラグイン接続
注文番号	<a href="#">7760056169</a>
種別	RIM 1 6/230VDC
GTIN (EAN)	4032248967728
数量	10 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数

ROHS 適合  
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)  
証明書番号 (cURus) E312083

## 寸法と重量

深さ	28 mm	奥行き (インチ)	1.1024 inch
高さ	8.6 mm	高さ (インチ)	0.3386 inch
幅	12.4 mm	幅 (インチ)	0.4882 inch
正味重量	1.41 g		

## 温度

保管温度 動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 公称データUL

証明書番号 (cURus) E312083

## 制御側

定格制御電圧 6...230 V ステータス表示 該当なし  
保護回路 一体型フリーホイールダイオード

## 一般データ

色	黒色		
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	ハウジング	
	UL94 可燃性等級	V-2	

## 承認/標準の詳細

証明書番号 (CSA) 80107692 証明書番号 (cURus) E312083

## 接続データ


導体接続方法 プラグイン接続

## 分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

図面

配線図

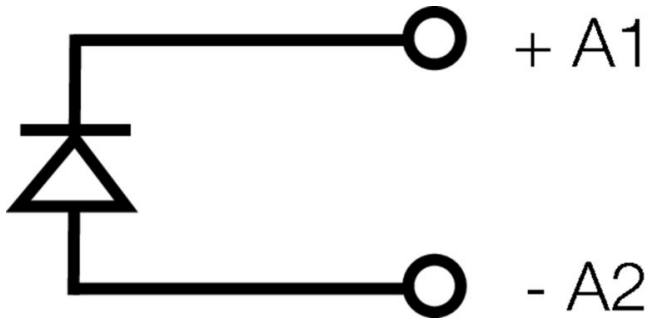

寸法図

