

SLD F 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



D-SERIES DRLシリーズ リレーソケット

- 2、3、4 CO 接点
- ネジ接続

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | D-SERIES DRL, リレーソケット, 接点数: 2, CO接点, 持続電流: 10 A, ネジ接続 |
| 注文番号 | 7760056225 |
| 種別 | SLD F 2CO |
| GTIN (EAN) | 6944 169634017 |
| 数量 | 10 items |

SLD F 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E312083

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 30 mm | 奥行き (インチ) | 1.1811 inch |
| 高さ | 83.6 mm | 高さ (インチ) | 3.2913 inch |
| 幅 | 24 mm | 幅 (インチ) | 0.9449 inch |
| 正味重量 | 48.6 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|-------------------|
| 保管温度 | -40 °C...85 °C | 周囲温度 | -40 °C...65 °C |
| 動作温度 | | 湿度 | 相対湿度35 ~ 85%、結露なし |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

公称データUL

| | |
|---------------|---------|
| 証明書番号 (cURus) | E312083 |
|---------------|---------|

負荷側

| | | | |
|------------|----------|-------|--------------|
| 定格スイッチング電圧 | 300 V AC | 持続電流 | 10 A |
| 最大開閉電圧、AC | 300 V | 接点の種別 | 2 CO contact |

一般データ

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| 取り付けレール | TS 35 | |
| 色 | 黒色 | |
| UL94 可燃性等級コンポーネント | コンポーネント | ハウジング |
| | UL94 可燃性等級 | V-2 |
| | コンポーネント | 取付け脚 |
| | UL94 可燃性等級 | HB |
| | コンポーネント | 保持クリップ |
| | UL94 可燃性等級 | HB |

絶縁協調

| | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 汚染度 | 2 | サージ電圧カテゴリー | III |
| 制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリーンパス | ≥ 6 mm | 制御側 - 負荷側の耐電圧 | 2 kVeff / 1分 |
| 隣接接点の耐電圧 | 2 kVeff / 1分 | インパルス耐電圧 | 4 kV (1.2/50 μs) |
| 保護度合い | IP10 | | |


SLD F 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

配線図

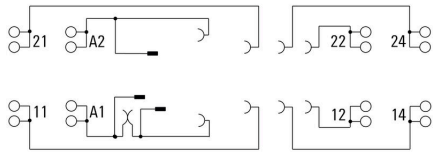

寸法図

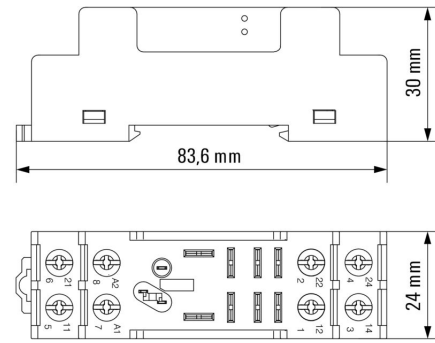


SLD F 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

保持クリップ

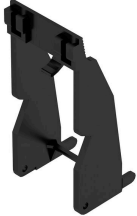

D-SERIES DRM リレー対応保持クリップ
• 金属およびプラスチック製保持クリップ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| 種別 | DRM/DRL CLIP M | バージョン |
| 注文番号 | 7760056108 | D-SERIES, 保持クリップ |
| GTIN (EAN) | 4032248855568 | |
| 数量 | 10 ST | |

LED



D-SERIESリレーソケットの差し込み式保護モジュール、
オプションで保護機能の搭載が可能です。
• 緑色の LED 搭載

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | RIM 3 110/230VUC | バージョン |
| 注文番号 | 7940018455 | D-SERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248878185 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 3 24/60VUC | バージョン |
| 注文番号 | 7760056018 | D-SERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248878130 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 3 6/24VUC | バージョン |
| 注文番号 | 7940018457 | D-SERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248878192 | |
| 数量 | 10 ST | |

SLD F 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

LED / フリーホイールダイオード



D-SERIES リレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。
 • 緑色 LED およびフリーフローダイオード搭載

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | RIM 2 110/230VDC | バージョン |
| 注文番号 | 7760056017 | D-SERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電 |
| GTIN (EAN) | 4032248896615 | 圧: 110...230 V DC, プラグイン接続 |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 2 24/60VDC | バージョン |
| 注文番号 | 7760056016 | D-SERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電 |
| GTIN (EAN) | 4032248878123 | 圧: 24...60 V DC, プラグイン接続 |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 2 6/24VDC | バージョン |
| 注文番号 | 7760056015 | D-SERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電 |
| GTIN (EAN) | 4032248878116 | 圧: 6...24 V DC, プラグイン接続 |
| 数量 | 10 ST | |

保護モジュール



D シリーズリレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。
 • フリーフローダイオードまたは RC フィルター搭載

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | RIM 1 6/230VDC | バージョン |
| 注文番号 | 7760056169 | D-SERIES, 一体型フリーホイールダイオード, 定格制御電圧: 6...230 V, |
| GTIN (EAN) | 4032248967728 | プラグイン接続 |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 3 110/230VAC | バージョン |
| 注文番号 | 7760056014 | D-SERIES, RCフィルタ, 定格制御電圧: 110...230 V AC, プラグイン接 |
| GTIN (EAN) | 4032248878109 | 続 |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 3 110/230VAC LED | バージョン |
| 注文番号 | 7760056045 | D-SERIES, RCフィルタ, 定格制御電圧: 110...230 V AC, プラグイン接 |
| GTIN (EAN) | 4032248878147 | 続 |
| 数量 | 10 ST | |

SLD F 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クロスヘッドスクリュードライバ、フィリップ製



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SDIK SLIM PH2 X 100 | バージョン |
| 注文番号 | 2749660000 | スクリュードライバー, 刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118896404 | |
| 数量 | 1 ST | |

プラススクリュードライバー (フィリップ用)



VDE 絶縁性プラススクリュードライバー、フィリップ製スクリュー対応、SDIK PH DIN 7438、ISO 8764/2-PH、ISO 8764-PH へ出力、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SDIK PH2 X 100 | バージョン |
| 注文番号 | 2749900000 | スクリュードライバー, 刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118897203 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | SDK PH2 X 100 | バージョン |
| 注文番号 | 2749420000 | スクリュードライバー, 刃幅 (B): 6 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118895643 | |
| 数量 | 1 ST | |