


SCM/SDI P CC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

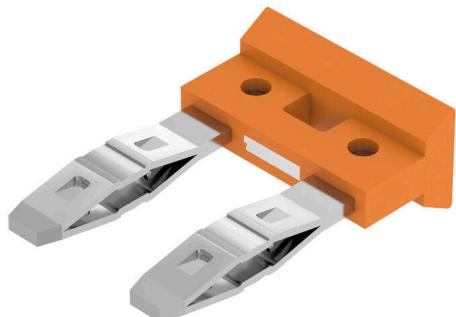

D-SERIES DRM 内のソケット対応渡り配線。

一般注文データ

バージョン	D-SERIES, 短絡接続
注文番号	7760056366
種別	SCM/SDI P CC
GTIN (EAN)	6944169773327
数量	10 items

SCM/SDI P CC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	18.2 mm	奥行き (インチ)	0.7165 inch
高さ	5.7 mm	高さ (インチ)	0.2244 inch
幅	12.1 mm	幅 (インチ)	0.4764 inch
正味重量	1 g		

温度

保管温度	動作温度
------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

バージョン	プッシュイン接続部付きD-色 シリーズソケット	橙色
-------	----------------------------	----

絶縁協調

定格電圧	250 V
------	-------

接続データ

ピッチ (mm) (P)	8.00 mm
--------------	---------

分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

交差接続データ

定格電圧	250 V	定格電流	2 A
絶縁	はい	接触防止	はい
色	橙色	交差接続端子数	2
極数	2	ピッチ (mm) (P)	8.00 mm
取り付け方式	接続されている	バージョン	プッシュイン接続部付きD-シリーズソケット


SCM/SDI P CC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


図面

寸法図

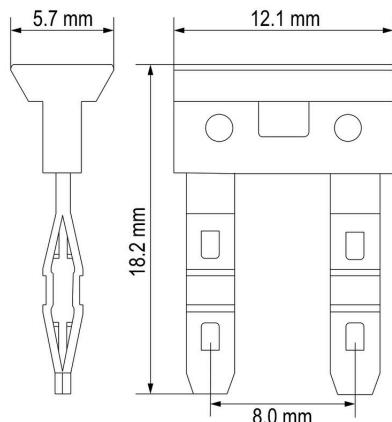

使用例


How to install cross connection
to cross connect A2 contacts of SDI... PUSH IN sockets

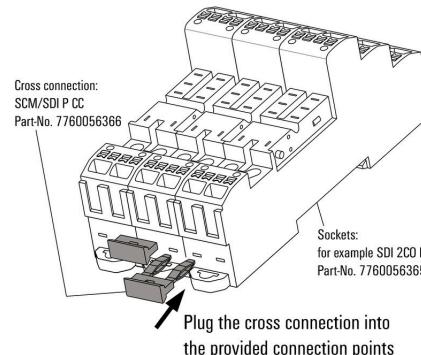

渡り配線の設置方法SDI の A2 接点を渡り配線するには...プッシュインソケット

使用例


How to install cross connection
to cross connect A2 contacts of SCM... PUSH IN sockets

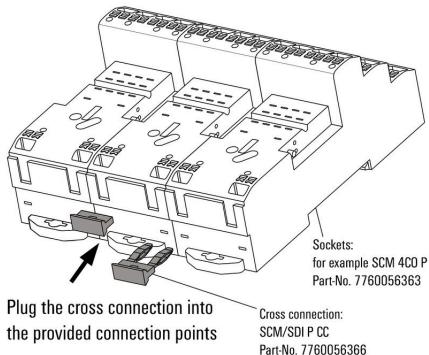

渡り配線の設置方法SCM の A2 接点を渡り配線するには...プッシュインソケット

使用例

Cross connection
between SDI... and SCM... PUSH IN sockets is possible

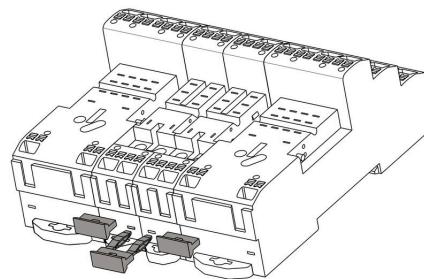

SCM/SDI P CC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面