

TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 15 mm |
| 注文番号 | 7907490000 |
| 種別 | TS 35X15/LL 2M/ST/SZ |
| GTIN (EAN) | 4032248296262 |
| 数量 | 20 M |

TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 15 mm | 奥行き (インチ) | 0.5906 inch |
| 高さ | 35 mm | 高さ (インチ) | 1.378 inch |
| 幅 | 2000 mm | 幅 (インチ) | 78.74 inch |
| 正味重量 | 611.11 g | | |

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

取り付けレール

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 溶剤アイレット穴直径 (D) | 5.2 mm |
| 設置アドバイス | 直接実装 |
| 標準 | DIN EN 60715に準拠 |
| 表面仕上 | ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化 |
| 厚さ | 1.50 mm |
| 基本材質 | スチール |
| ターミナルレールの長さ | 最小: 0 mm 公称 2000 mm 最大 2000 mm |
| スロット付きドリル穴 | はい |
| スリット長 | 25.00 mm |
| スリットギャップ | 11.00 mm |
| IEC 60947-7-2 準拠の秒あたり短時間耐電流 | 6 kA |
| スリット幅 | 5.20 mm |
| パンチ加工済取り付けレール | はい |
| スリット幅 | |
| 短絡強度は E-Cu 電線に対応 | 50.00 mm ² |
| 穿孔直径 | 5.20 mm |
| 孔の間隔、中心から中心 | 36 mm |
| スリットギャップ | |
| スリット長 | |

重要なメモ

製品情報 Sendzimier処理を施したDINレールは、外側と切り口のエッジの耐食性が限られています

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

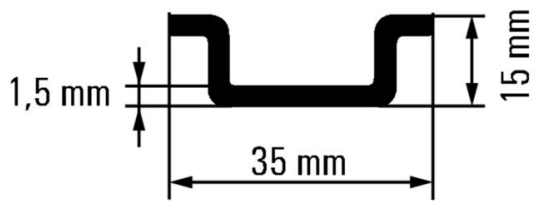

TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドブラケット




ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | WEW 35/1 | バージョン |
| 注文番号 | 1059000000 | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 12 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | 100 °C |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | WEW 35/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1061200000 | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100 |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | °C |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | ZEW 35 | バージョン |
| 注文番号 | 9540000000 | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 6 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | 100 °C |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZEW 35/2 | バージョン |
| 注文番号 | 8630740000 | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | 100 °C |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | EW 35 | バージョン |
| 注文番号 | 0383560000 | エンドブラケット, ベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | EW 35 GR 7032 | バージョン |
| 注文番号 | 0383530000 | エンドブラケット, グレー, TS 35, V-0, Wemid, 幅: 9 mm, 120 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | EW 35/SCHA/M3 | バージョン |
| 注文番号 | 0258660000 | エンドブラケット, ベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 16.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | |
| 数量 | 20 ST | |

DINレールサポート

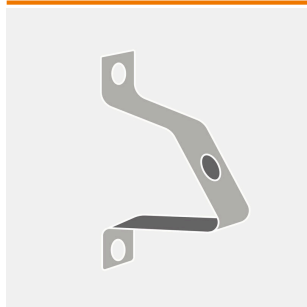

TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | TST 2/M5 | バージョン |
| 注文番号 | 1286600000 | 取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190144777 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | TST 2/M6 | バージョン |
| 注文番号 | 0101700000 | 取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 6, 幅: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190069254 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | TSTW 5/M5 | バージョン |
| 注文番号 | 0178100000 | 取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190059651 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | TSTW 5/M5 ZN | バージョン |
| 注文番号 | 1779100000 | 取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248169894 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | TSTW 6/M6 | バージョン |
| 注文番号 | 0164000000 | 取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 6, 幅: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190095345 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | TSTW D 4.3 | バージョン |
| 注文番号 | 1610110000 | 取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, without, 幅: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190185305 | |
| 数量 | 10 ST | |

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | FKSC M4X6 D8/SW2 | バージョン |
| 注文番号 | 1567480000 | SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 0295900000 | SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | |
| 数量 | 50 ST | |

TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取付け備品



統合、拡張、個別調整 - すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。


ラベル固定セット - SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

総合固定セット - TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | FKSC M6X8 D9/SW3 | バージョン |
| 注文番号 | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), 取付けねじ, 基本材質: スチール |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| 数量 | 50 ST | |

取り付けサポート

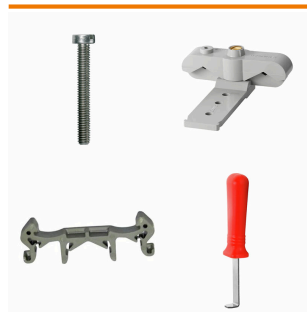

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | FKSC M6X12 D9/SW3 | バージョン |
| 注文番号 | 0353500000 | SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190139285 | |
| 数量 | 50 ST | |

TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DINレールサポート



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SH 2 | バージョン |
| 注文番号 | 0494920000 | バスバーサポート, ミディアムイエロー, 130 °C, 幅: 40 mm, V-0, KrG, |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 | ねじ込み |
| 数量 | 10 ST | |

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------|
| 種別 | MOFU 35/LO/1 | バージョン |
| 注文番号 | 0646260000 | 取り付けフット (端子) |
| GTIN (EAN) | 4008190178574 | |
| 数量 | 20 ST | |

アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 種別 | FM 4/TS35 | バージョン |
| 注文番号 | 0687900000 | 取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, 明色表面仕上, M |
| GTIN (EAN) | 4008190086459 | 4, 幅: 14 mm |
| 数量 | 40 ST | |

TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別 | WSH 1 | バージョン |
| 注文番号 | 1068700000 | アクセサリ, レールサポート, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | WSH 3/H/N | バージョン |
| 注文番号 | 1715970000 | アクセサリ, レールサポート, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | WSH 5 | バージョン |
| 注文番号 | 1080100000 | アクセサリ, レールサポート, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | WSH 6 | バージョン |
| 注文番号 | 1080200000 | アクセサリ, レールサポート, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | |
| 数量 | 10 ST | |

エンドキャブ



取り付けレールのエンドキャブは、鋭いエッジから保護し、取り付けレールの端から目視で閉鎖します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | TS END CAP 35X15 | バージョン |
| 注文番号 | 1283480000 | 端子カバー, ダークベージュ, ポリプロピレン, 高さ: 37.5 mm, 幅: 7 mm, 深さ: 16.5 mm, HB |
| GTIN (EAN) | 4050118077995 | |
| 数量 | 100 ST | |