

## CB 135/2,5 BK


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

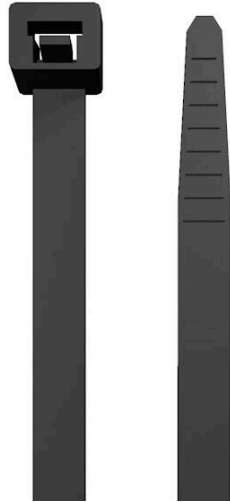

CB ケーブルストラップ：ケーブルとマーカートを固定します。

- それらは特に、CLI M、SFX、WKM、および WKS ケーブルマーカートの固定に適しています
- IEC 62275: 2006 準拠
- 可燃性等級 V2 ~ UL-94 の耐破壊性ポリアミド PA 6.6

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 2.5 x 135 mm, ポリアミド 66, 80 N
注文番号	<a href="#">7940006047</a>
種別	CB 135/2,5 BK
GTIN (EAN)	4032248520091
数量	15000 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E317499

## 寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.0394 inch
高さ	135 mm	高さ (インチ)	5.3149 inch
幅	2.5 mm	幅 (インチ)	0.0984 inch
正味重量	0.38 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...85 °C
--------	-------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 設置材料

紫外線耐性	いいえ	再開放	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	85 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
ケーブル直径、最大	32 mm	基本材質	ポリアミド66
引張耐性	80 N	バンドル直径、最大	32 mm
引張り強さ (ポンド荷重)	18 lbf	バンドル直径、最小	1 mm

## 重要なメモ

製品情報	箱内のバッグ数 (個) : 150 バッグ内数量 (個) : 100 1 配送ユニットは 1 箱分に相当し、配送ユニットの倍数単位でのみ注文できます。
------	---

## 分類

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

