


## CB 370/3,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

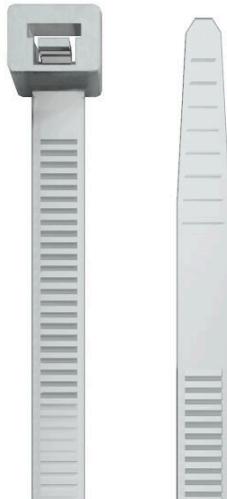

CB ケーブルストラップ：ケーブルとマーカーを固定します。

- それらは特に、CLI M、SFX、WKM、および WKS ケーブルマーカーの固定に適しています
- IEC 62275: 2006 準拠
- 可燃性等級 V2 ~ UL-94 の耐破壊性ポリアミド PA 6.6

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 3.5 x 370 mm, ポリアミド 66, 180 N
注文番号	<a href="#">7940006056</a>
種別	CB 370/3,5 NC
GTIN (EAN)	4032248527304
数量	100 items

## CB 370/3,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E317499

## 寸法と重量

深さ	1.4 mm	奥行き (インチ)	0.0551 inch
高さ	370 mm	高さ (インチ)	14.5669 inch
幅	3.5 mm	幅 (インチ)	0.1378 inch
正味重量	1.93 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...85 °C
--------	-------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 設置材料

紫外線耐性	いいえ	再開放	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	85 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
ケーブル直径、最大	103 mm	基本材質	ポリアミド66
引張耐性	180 N	バンドル直径、最大	103 mm
引張り強さ (ポンド荷重)	40 lbf	バンドル直径、最小	2 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**CB 370/3,5 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

