


CB 390/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

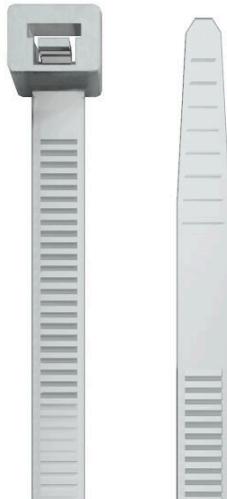

CB ケーブルストラップ：ケーブルとマーカーを固定します。

- それらは特に、CLI M、SFX、WKM、および WKS ケーブルマーカーの固定に適しています
- IEC 62275: 2006 準拠
- 可燃性等級 V2 ~ UL-94 の耐破壊性ポリアミド PA 6.6

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 4.5 x 390 mm, ポリアミド 66, 220 N
注文番号	7940006058
種別	CB 390/4,5 NC
GTIN (EAN)	4032248520374
数量	100 items

CB 390/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E317499

寸法と重量

深さ	1.5 mm	奥行き (インチ)	0.0591 inch
高さ	390 mm	高さ (インチ)	15.3543 inch
幅	4.5 mm	幅 (インチ)	0.1772 inch
正味重量	2.6 g		

温度

動作温度範囲	-40...85 °C
--------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

設置材料

紫外線耐性	いいえ	再開放	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	85 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
ケーブル直径、最大	106 mm	基本材質	ポリアミド66
引張耐性	220 N	バンドル直径、最大	106 mm
引張り強さ (ポンド荷重)	49 lbf	バンドル直径、最小	3.5 mm

分類

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

CB 390/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

