


**CB 390/4,5 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

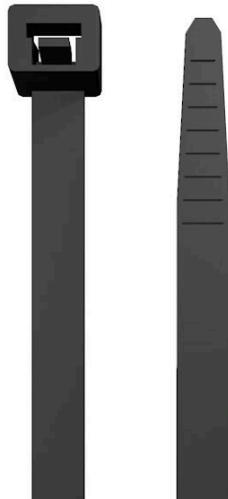

CB ケーブルストラップ：ケーブルとマーカーを固定します。

- それらは特に、CLI M、SFX、WKM、および WKS ケーブルマーカーの固定に適しています
- IEC 62275: 2006 準拠
- 可燃性等級 V2 ~ UL-94 の耐破壊性ポリアミド PA 6.6

**一般注文データ**

バージョン	ケーブルストラップ, 4.5 x 390 mm, ポリアミド 66, 220 N
注文番号	<a href="#">7940006059</a>
種別	CB 390/4,5 BK
GTIN (EAN)	4032248520367
数量	100 items

**CB 390/4,5 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E317499

**寸法と重量**

深さ	1.5 mm	奥行き (インチ)	0.0591 inch
高さ	390 mm	高さ (インチ)	15.3543 inch
幅	4.5 mm	幅 (インチ)	0.1772 inch
正味重量	2.5 g		

**温度**

動作温度範囲	-40...85 °C
--------	-------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**設置材料**

紫外線耐性	いいえ	再開放	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	85 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
ケーブル直径、最大	106 mm	基本材質	ポリアミド66
引張耐性	220 N	バンドル直径、最大	106 mm
引張り強さ (ポンド荷重)	49 lbf	バンドル直径、最小	3.5 mm

**分類**

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**CB 390/4,5 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



---

---