

10X38 GPV 1KV FUSE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- PVアプリケーション対応太陽光発電ヒューズホルダー
- 最大 1000 V の太陽光発電 DC 発電機端子箱での使用に
対応
 - DINレール取り付け済
 - 10x38mm gPV の 1A から 30A までの円筒形ヒューズ
リンクでの使用に対応

一般注文データ

バージョン	ヒューズコンポーネント 黒色, ヒューズアイソレータ, プラスチックカバー, 10x38, 1000 V, 幅: 33.1 mm
注文番号	7940111904
種別	10X38 GPV 1KV FUSE COVER
GTIN (EAN)	4064675336129
数量	1 items

10X38 GPV 1KV FUSE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

高さ	59 mm
幅	33.1 mm
長さ	62.25 mm
正味重量	31 g

高さ (インチ)	2.3228 inch
幅 (インチ)	1.3031 inch
長さ (インチ)	2.4508 inch

温度

保管温度	-25°C...55°C
動作温度範囲	-60...130 °C

周囲温度	-60 °C...130 °C
------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ヒューズホルダーの技術データ

色	黒色
---	----

分類

ETIM 8.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031
ECLASS 15.0	27-18-27-92


ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 14.0	27-18-27-92

10X38 GPV 1KV FUSE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面


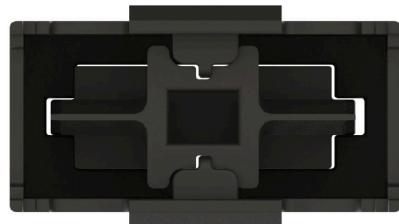


10X38 GPV 1KV FUSE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

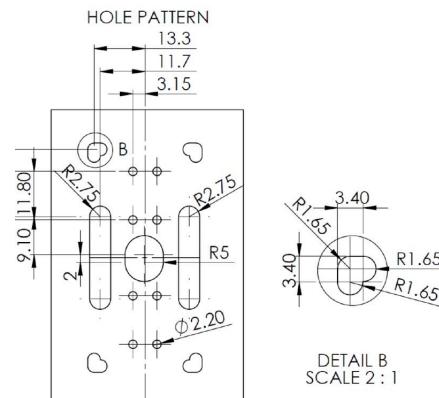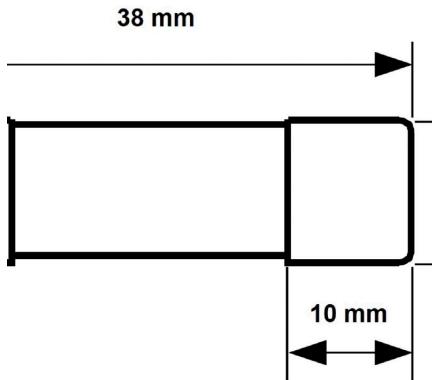

10X38 GPV 1KV FUSE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

10x38 gPV



gPV 円筒型ヒューズカートリッジは、最大電圧 1,500 DC までの太陽光発電モジュールの保護（フィールド保護）を小型かつ安全で経済的に実現するために設計されています。これらは、過負荷と短絡の両方に対する保護を提供します（IEC60269-6 および UL248-19 規格準拠 GPV クラス）。内部圧力と熱衝撃に優れたセラミック製チューブで製造され、狭いスペースでも高いスイッチング容量を発揮します。接点は銀メッキ加工銅と純銀の可溶性元素で構成され、経年劣化を防ぎ、電気的特性を不变に保ちます。それらのサイズは 10 x 38 mm、10 x 85 mm、22 x 58 mm がご利用いただけます。

一般注文データ

種別	FUSE 10X38 1A 1000 VDC ...	バージョン
注文番号	2783160000	太陽光発電、カートリッジヒューズ、1000 V, 10x38, gPV, 1 A
GTIN (EAN)	4064675059684	
数量	10 ST	
種別	FUSE 10X38 2A 1000 VDC ...	バージョン
注文番号	2783170000	太陽光発電、カートリッジヒューズ、1000 V, 10x38, gPV, 2 A
GTIN (EAN)	4064675059691	
数量	10 ST	
種別	FUSE 10X38 3A 1000 VDC ...	バージョン
注文番号	2783180000	太陽光発電、カートリッジヒューズ、1000 V, 10x38, gPV, 3 A
GTIN (EAN)	4064675059905	
数量	10 ST	
種別	FUSE 10X38 4A 1000 VDC ...	バージョン
注文番号	2783190000	太陽光発電、カートリッジヒューズ、1000 V, 10x38, gPV, 4 A
GTIN (EAN)	4064675059912	
数量	10 ST	
種別	FUSE 10X38 5A 1000 VDC ...	バージョン
注文番号	2783200000	太陽光発電、カートリッジヒューズ、1000 V, 10x38, gPV, 5 A
GTIN (EAN)	4064675059929	
数量	10 ST	
種別	FUSE 10X38 6A 1000 VDC ...	バージョン
注文番号	2783210000	太陽光発電、カートリッジヒューズ、1000 V, 10x38, gPV, 6 A
GTIN (EAN)	4064675059936	
数量	10 ST	
種別	FUSE 10X38 8A 1000 VDC ...	バージョン
注文番号	2783220000	太陽光発電、カートリッジヒューズ、1000 V, 10x38, gPV, 8 A
GTIN (EAN)	4064675059943	
数量	10 ST	
種別	FUSE 10X38 10A 1000 VDC...	バージョン
注文番号	2783230000	太陽光発電、カートリッジヒューズ、1000 V, 10x38, gPV, 10 A
GTIN (EAN)	4064675059950	
数量	10 ST	
種別	FUSE 10X38 12A 1000 VDC...	バージョン
注文番号	2783240000	太陽光発電、カートリッジヒューズ、1000 V, 10x38, gPV, 12 A
GTIN (EAN)	4064675059967	
数量	10 ST	
種別	FUSE 10X38 15A 1000 VDC...	バージョン
注文番号	2783250000	太陽光発電、カートリッジヒューズ、1000 V, 10x38, gPV, 15 A
GTIN (EAN)	4064675059974	
数量	10 ST	

10X38 GPV 1KV FUSE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

種別	FUSE 10X38 16A 1000 VDC...	バージョン
注文番号	2783260000	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
GTIN (EAN)	4064675059981	
数量	10 ST	
種別	FUSE 10X38 20A 1000 VDC...	バージョン
注文番号	2783280000	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
GTIN (EAN)	4064675060000	
数量	10 ST	
種別	FUSE 10X38 25A 1000 VDC...	バージョン
注文番号	2827990000	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 25 A
GTIN (EAN)	4064675367819	
数量	10 ST	
種別	FUSE 10X38 30A 1000 VDC...	バージョン
注文番号	2828000000	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 30 A
GTIN (EAN)	4064675367826	
数量	10 ST	

10x38 mm



PVアプリケーション対応太陽光発電ヒューズホルダー
 • 最大 1000 V の太陽光発電 DC 発電機端子箱での使用に
 対応
 • DINレール取り付け済
 • 10x38mm gPV の 1A から 30A までの円筒形ヒューズ
 リンクでの使用に対応

一般注文データ

種別	FUSE HOLDER CLIP THT FO...	バージョン
注文番号	2604280000	太陽光発電, ヒューズカートリッジ
GTIN (EAN)	4050118702194	
数量	150 ST	