

MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	端子ストリップ, 取り付けレール: 取り付けプレート, ハウジングのサイズに合わせる: K3, KLIPPON K3
注文番号	8000004135
種別	MOPL SET BK12 S
GTIN (EAN)	4032248975532
数量	1 items

MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.7874 inch
高さ	92 mm	高さ (インチ)	3.622 inch
幅	155 mm	幅 (インチ)	6.1024 inch
正味重量	105 g		

温度

連続動作温度、最小 -60 °C 連続動作温度、最大 130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

UL 94 可燃性等級 V-0, 5VA 基本材質 その他

一般データ

色 ミディアムイエロー 取り付けレール 取り付けプレート
カラーチャート (類似) RAL 1023

ハウジングのプロパティ

極数 12

ハウジング

基本材質 その他

標準機能

爆発試験バージョン はい 参照製品 [BK 12/E](#)

分類


ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		

MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

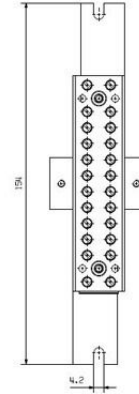


MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

数値連続

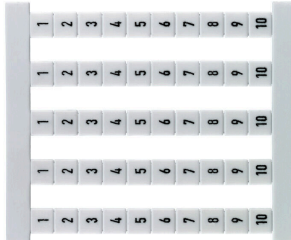

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に、そして既製マーカーの範囲が広い場合に適しています。ひとつの作業手順で迅速な設置に対応する被覆剥き。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は5種が利用可能。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子マーカー
- ブランクカード、MultiCard、または標準印刷のカードとして利用可能

一般注文データ

種別	DEK 6 FW 1-50	バージョン
注文番号	046866001	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190170257	白色
数量	500 ST	