

KL SET 15Z4 S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

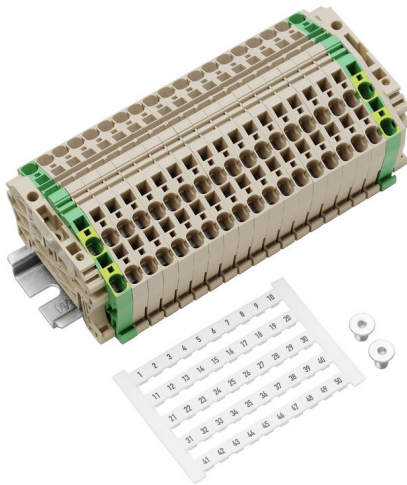

一般注文データ

バージョン	端子ストリップ, 取り付けレール: TS 35, ハウジングのサイズに合わせる: K5, KLIPPON K5
注文番号	8000004141
種別	KL SET 15Z4 S
GTIN (EAN)	4032248975617
数量	1 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-05-17T00:00:00+02:00

技術データ

寸法と重量

深さ	45.5 mm	奥行き (インチ)	1.7913 inch
高さ	61.5 mm	高さ (インチ)	2.4213 inch
幅	148 mm	幅 (インチ)	5.8268 inch
正味重量	335 g		

温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C
-----------	--------	-----------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	基本材質	その他
-------------	-----	------	-----

一般データ

色	その他	取り付けレール	TS 35
カラーチャート (類似)	Not specified		

ハウジングのプロパティ

極数	15
----	----

ハウジング

基本材質	その他
------	-----



標準機能

爆発試験バージョン	はい	参照製品	ZDU 4-2/3AN
-----------	----	------	-----------------------------

分類


ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		

 図面

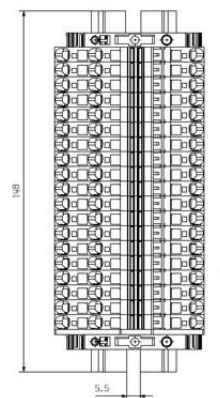

アクセサリ

数値連続

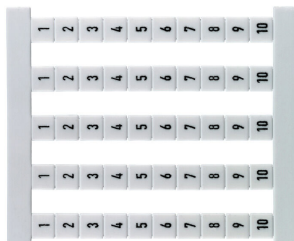

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に、そして既製マーカーの範囲が広い場合に適しています。ひとつの作業手順で迅速な設置に対応する被覆剥き。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は 5 種が利用可能。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子マーカー
- ブランクカード、MultiCard、または標準印刷のカードとして利用可能

一般注文データ

種別	DEK 6 FW 1-50	バージョン
注文番号	0468660001	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190170257	白色
数量	500 ST	