

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	ねじ穴付きハウジング, 75 x 80 x 56.5, ガラス繊維強化ポリエステル, 穿孔側面 A: 2 x M16x1.5, 穿孔側面 B: 2 x M16x1.5
注文番号	8000004160
種別	KLIPPON POK1 2M16AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986231
数量	1 items

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	56.5 mm	奥行き (インチ)	2.2244 inch
高さ	75 mm	高さ (インチ)	2.9527 inch
幅	80 mm	幅 (インチ)	3.1496 inch
正味重量	265 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

材質データ

表面仕上	未処理, 研磨	基本材質	ガラス繊維強化ポリエステル
------	---------	------	---------------

一般データ

色	シルバークレー	保護度合い	IP66, IP67
カラーチャート (類似)	RAL 7001		

アセンブリプロパティ

隣接 該当なし

ハウジング

基本材質	ガラス繊維強化ポリエステル	ルールに合わせて組立済	KL SET 6A4 S
穿孔側面 C	なし	穿孔側面 D	なし
穿孔側面 A	2 x M16x1.5	ルールに合わせたアセンブリ解除	TS15 68 KLIPPON POK1 CSS
穿孔側面 B	2 x M16x1.5		

標準機能

参照製品 [KLIPPON POK 080806](#)

分類



ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

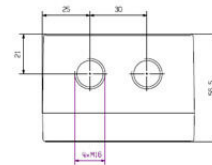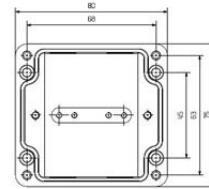

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

閉鎖栓

IP 保護等級の維持に、余剰のスレッド穿孔を閉じます



一般注文データ

種別	VP M16 EX SI 7J	バージョン
注文番号	2066720000	VPK EX 7J (Exブランキングプラグ、プラスチック、7J) ,閉鎖栓,閉
GTIN (EAN)	4050118415438	鎖状態, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール (30分) ,ポ
数量	100 ST	リアミド6