

## KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	ねじ穴付きハウジング, 75 x 160 x 56.5, ガラス繊維強化ポリエステル, 穿孔側面 A: 4 x M20x1.5, 穿孔側面 B: 4 x M20x1.5
注文番号	<a href="#">8000004162</a>
種別	KLIPPON POK3 4M20AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986071
数量	1 items

## KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	56.5 mm	奥行き (インチ)	2.2244 inch
高さ	75 mm	高さ (インチ)	2.9527 inch
幅	160 mm	幅 (インチ)	6.2992 inch
正味重量	428 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

## 材質データ

表面仕上	未処理, 研磨	基本材質	ガラス繊維強化ポリエステル
------	---------	------	---------------

## 一般データ

色	シルバークレー	保護度合い	IP66, IP67
カラーチャート (類似)	RAL 7001		

## アセンブリプロパティ

隣接	該当なし
----	------

## ハウジング

基本材質	ガラス繊維強化ポリエステル	ルールに合わせて組立済	<a href="#">KL SET 18A4 S</a>
穿孔側面 C	なし	穿孔側面 D	なし
穿孔側面 A	4 x M20x1.5	ルールに合わせてアセンブリ解除	<a href="#">TS15 147 KLIPPON POK3 CSS</a>
穿孔側面 B	4 x M20x1.5		

## 標準機能

参照製品	<a href="#">KLIPPON POK 081606</a>
------	------------------------------------

## 分類



ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

**KLIPPON POK3 4M20AB CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

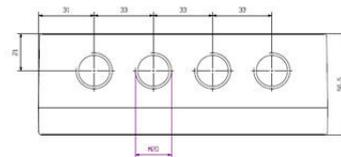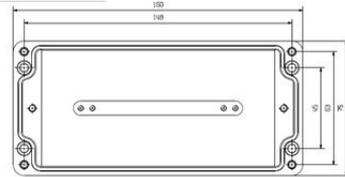

## KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プラスチック閉鎖栓、安全増防爆 (Ex e) / 本質安全防爆 (Ex i)、7 ジュール



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	VP M20 EX SI 7J	バージョン	
注文番号	<a href="#">2066730000</a>	VPK EX 7J (Exブランキングプラグ、プラスチック、7J)、閉鎖栓、閉	
GTIN (EAN)	4050118415346	鎖状態、M 20、11 mm、IP54、IP66、IP67、IP68 - 5パール (30分)、ボ	
数量	100 ST	リアミド6	

## KSG BN O NI - ネオプレンシール付属ニッケルメッキバージョン



KSG は、非外装ケーブルと配線を接続する場合にのみ使用します。ケーブルグランドをネオプレンシールと共に注文すると、シールは温度を-35Cから+90Cまで許容する。シリコンシールを使用する場合は、-60C ~ +180C の温度範囲が可能である。伝達部に含まれる O リングとケーブルグランドは、同じ材質で作られています。このシール材を使用する場合、水深 25 メートル (2.5 bar の圧力) での IP66 または IP68 の保護が保証されます。KSG は、高耐圧性の耐圧防爆 (Ex d) 封入および安全増防爆 (Ex e) での使用が許可されています。

## 一般注文データ

種別	KSG M20 BN O NI 2 G20	バージョン	
注文番号	<a href="#">1911560000</a>	KSG (Klippon規格Exケーブルグランド)、ケーブルグランド、スト	
GTIN (EAN)	4032248539604	レート、M 20、16 mm、OD min. 9.6 - OD max. 14 mm、ID min. 9.40 -	
数量	20 ST	ID max. 14.00 mm、IP66、IP68 - 2.5パール、真鍮、ニッケルメッキ	

## おねじ M20



ADAP シリーズアダプターは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66 / 67 / 68 の侵入率を維持しながら、防爆機器の未使用箇所を補完する柔軟性と汎用性を提供します。

## 一般注文データ

種別	ADAP EX M20-M16	バージョン	
注文番号	<a href="#">1737560000</a>	ADAP (アダプタ、延長、および短縮)、アダプター、M 20、M 16、	
GTIN (EAN)	4008190957599	IP54、真鍮、ニッケルメッキ	
数量	1 ST		