

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	ねじ穴付きハウジング, 160 x 160 x 91, ガラス繊維強化ポリエステル, 穿孔側面 A: 4 x M20x1.5, 穿孔側面 B: 4 x M20x1.5
注文番号	8000004164
種別	KLIPPON POK51 4M20ABCSS
GTIN (EAN)	4032248986279
数量	1 items

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	91 mm	奥行き (インチ)	3.5827 inch
高さ	160 mm	高さ (インチ)	6.2992 inch
幅	160 mm	幅 (インチ)	6.2992 inch
正味重量	1302 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

材質データ

表面仕上	未処理, 研磨	基本材質	ガラス繊維強化ポリエステル
------	---------	------	---------------

一般データ

色	シルバーグレー	保護度合い	IP66, IP67
カラーチャート (類似)	RAL 7001		

アセンブリプロパティ

隣接	該当なし
----	------

ハウジング

基本材質	ガラス繊維強化ポリエステル	レールに合わせて組立済	KL SET 32W4 S , KL SET 38Z2.5 S
穿孔側面 C	なし	穿孔側面 D	なし
穿孔側面 A	4 x M20x1.5	レールに合わせたアセンブリ解除	TS35 POK51 SET
穿孔側面 B	4 x M20x1.5		

標準機能

参照製品	KLIPPON POK 161609
------	------------------------------------

分類



ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

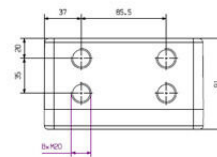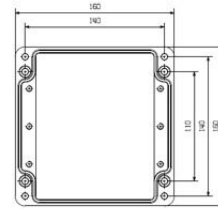

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラスチック閉鎖栓、安全増防爆 (Ex e) / 本質安全防爆 (Ex i)、7 ジュール



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	VP M20 EX SI 7J	バージョン	
注文番号	2066730000	VPK EX 7J (Exブランキングプラグ、プラスチック、7J)、閉鎖栓、閉	
GTIN (EAN)	4050118415346	鎖状態、M 20、11 mm、IP54、IP66、IP67、IP68 - 5パール (30分)、ボ	
数量	100 ST	リアミド6	

KSG BN O NI - ネオプレンシール付属ニッケルメッキバージョン



KSG は、非外装ケーブルと配線を接続する場合にのみ使用します。ケーブルグランドをネオプレンシールと共に注文すると、シールは温度を-35Cから+90Cまで許容する。シリコンシールを使用する場合は、-60C ~ +180C の温度範囲が可能である。伝達部に含まれる O リングとケーブルグランドは、同じ材質で作られています。このシール材を使用する場合、水深 25 メートル (2.5 bar の圧力) での IP66 または IP68 の保護が保証されます。KSG は、高耐圧性の耐圧防爆 (Ex d) 封入および安全増防爆 (Ex e) での使用が許可されています。

一般注文データ

種別	KSG M20 BN O NI 2 G20	バージョン	
注文番号	1911560000	KSG (Klippon規格Exケーブルグランド)、ケーブルグランド、スト	
GTIN (EAN)	4032248539604	レート、M 20、16 mm、OD min. 9.6 - OD max. 14 mm、ID min. 9.40 -	
数量	20 ST	ID max. 14.00 mm、IP66、IP68 - 2.5パール、真鍮、ニッケルメッキ	

おねじ M20



ADAP シリーズアダプターは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66 / 67 / 68 の侵入率を維持しながら、防爆機器の未使用箇所を補完する柔軟性と汎用性を提供します。

一般注文データ

種別	ADAP EX M20-M16	バージョン	
注文番号	1737560000	ADAP (アダプタ、延長、および短縮)、アダプター、M 20、M 16、	
GTIN (EAN)	4008190957599	IP54、真鍮、ニッケルメッキ	
数量	1 ST		