

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FieldPower のハウジングは堅 固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- ・「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
 - ・ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
 - ・高力バーバージョンは、装置の設置を可能にします。
- ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

バージョン	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 192 mm, 122 mm, IP65, 完全状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色, メンテナンススイッチ
注文番号	8000005211
種別	GHDE 10P HO ON/OFF PTS4
GTIN (EAN)	4050118048568
数量	1 items

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	122 mm	奥行き (インチ)	4.8031 inch
高さ	181 mm	高さ (インチ)	7.126 inch
幅	192 mm	幅 (インチ)	7.559 inch
正味重量	730 g		

温度

保管温度	-40 °C...55 °C	動作温度	-40 °C...45 °C
------	----------------	------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

SCIP	7645f3b1-6db9-495d-9e21-ab1d894aff05
------	--------------------------------------

技術データスイッチ

端子 - トルク	0.8 Nm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 8
スイッチ種別	ABB OT16FT3	動作電圧	440 V
配線接続断面 AWG、最小	AWG 18	汚染度	3
電源定格AC-23A	7.5 kW	定格電流 AC-23A	16 A
補助接点	ABB OA1G10	標準に従って切り替える	IEC 60947-3
クランプ範囲、プラグ、最小	0.75 mm ²	クランプ範囲、プラグ、最大	10 mm ²

一般データ

基本材質	プラスチック, GRP	絶縁材	GF 10
エンクロージャーの材質	ガラス強化纖維ポリカーボネート	シリコーン	いいえ
色	黒色	保護度合い	IP65, 完全状態
UL 94 可燃性等級	5VA	蓋ネジ用トルク	2 Nm
蓋付け	TX20ねじ	設置アドバイス	蓋ネジ付属
機能	メンテナンススイッチ	接続方式、信号	M12、Aコード

分類


ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

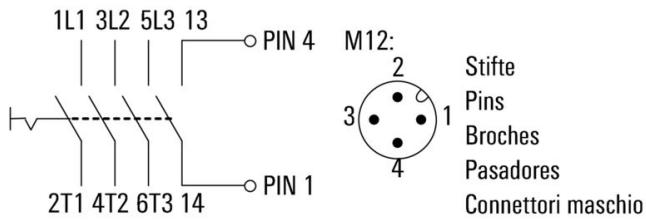

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DMS PRO



ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工学的デザインなので、片手での使用に最適です。これらは、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用できます。また、自動トルクリミッタ搭載で、高い再現精度を有します。

一般注文データ

種別	DMS PRO	バージョン
注文番号	1479120000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
数量	1 ST	

ビット E6,3 - Torx



ワイドミュラービットは、品質、広い範囲、効率の良さから、ユーザーに人気の高い標準ビットです。コンピュータ制御硬化法は、ワイドミュラーが一貫して高い品質基準の保証を可能にします。

高品質原料の使用は、関連する DIN 規格で指定されたトルクよりもはるかに高いトルクに到達を可能にします：

- PH/PZ ビット対応 DIN 5261,
- マイナスピット対応 DIN 5263,
- TORX ビット対応カムカ一社規格

このことは、高トルクでの長寿命、ひいては標準的な状況での理想条件を意味します。

利点：

- すべてのタイプのネジに適しています。硬度値が 59 ~ 61 HRC であるため、手動式ツールと電動ツールの両方での使用に適しています。
- 耐摩耗性が良く、したがって長寿命です。
- すべての DIN ネジに最適なフィットを適用すると、低摩耗と最適なトルク伝達を実現します。
- 高い品質基準を有し、関連する ISO 規格準拠で、プロフェッショナルの品質基準を満たすように製造。

一般注文データ

種別	BIT E6,3 T20 X 150	バージョン
注文番号	2821510000	取付けツール
GTIN (EAN)	4064675359050	
数量	5 ST	

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**Generation 1**

FieldPower のハウジングは堅 固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- ・「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ・ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
- ・高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。
ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

種別	BG GH 10P 4XVG PT6	バージョン
注文番号	1121990000	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 223 mm, 42 mm, IP65, 完全
GTIN (EAN)	4032248903030	状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
数量	10 ST	
種別	GH 10P PT6	バージョン
注文番号	1121980000	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 192 mm, 42 mm, IP65, 完全
GTIN (EAN)	4032248903023	状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
数量	10 ST	