


## FPL 4G1.5C4/Q8MW/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

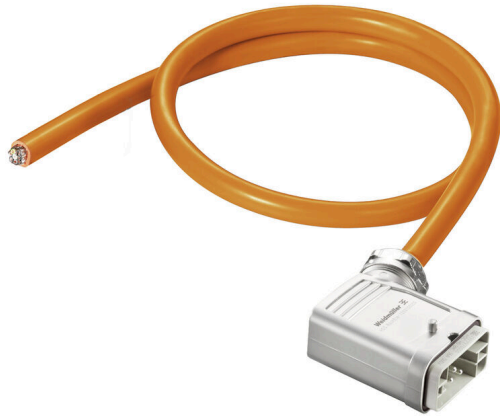

IEC 23570 (DESINA) に準拠した HQ コネクタ付属の組立済 FieldPower® コネクタを利用して、分散型モータ制御装置をすばやく簡単に接続できます。

## 一般注文データ

バージョン	FieldPower®, ケーブル, 金属製ハウジング, 配線数: 4, Ölflex Servo 709 CY 4G1.5 + 2x (2x0.75), PVC, 断面: 1.5 mm <sup>2</sup> , 5 m
注文番号	<a href="#">8000005241</a>
種別	FPL 4G1.5C4/Q8MW/5
GTIN (EAN)	4032248997732
数量	1 items

## FPL 4G1.5C4/Q8MW/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

長さ	7.5 mm	長さ (インチ)	0.2953 inch
直径	14.8 mm	正味重量	1309.44 g

## 温度

保管温度	動作温度
制限温度	-40 °C ... 80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

## 分類

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

図面

