

## STB 2 EXE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



爆発危険区域に信号 / 電源または分電器を設置する際に、さまざまな種別の端子ボックスを使用できます。端子ボックスは、ゾーン 0、1、2、20、21、22 の防爆区域での使用が承認された爆発保護機器です。それらは、最新の国際規格 Ex e、Ex ia、Ex tb に準拠した認可を取得しています。お客様固有の設定では、これらの端子ボックスがすべてのアプリケーションに最適なソリューションとなります。製品の概要を参照して、お客様に最適なソリューションを見つけてください。スレッド穿孔の有無に関係なく、最適な取り付けレールまたは適合済のストリップ端子をエンクロージャーに組み合わせます。お客様に合わせて少し選択を行いました。お客様に最適な調整ソリューションを構成できます。

特長：

- お客様の要件を満たすため、幅広いバージョンで利用可能
- IECEx、ATEX と共に、他の国際認可の取得も可能です
- Klippon® ブランドの実績が確立された基本製品使用による改善品質

## 一般注文データ

バージョン	Klippon STB (Small Terminal Box), 端子ボックス, ステンレス鋼製マーカー, 高さ: 150 mm, 幅: 150 mm, 深さ: 90 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 鏡面研磨, 銀色
注文番号	<a href="#">8000028395</a>
種別	STB 2 EXE
GTIN (EAN)	4050118556919
数量	1 items

## STB 2 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

認可 CE; ATEX; IECEX

## 寸法と重量

深さ	90 mm	奥行き (インチ)	3.5433 inch
高さ	150 mm	高さ (インチ)	5.9055 inch
幅	150 mm	幅 (インチ)	5.9055 inch
直径	8 mm	取付寸法 - 高さ	75 mm
取付寸法 - 幅	175 mm	壁厚、最小	1.5 mm
壁厚、最大	1.5 mm	正味重量	1965 g

## 温度

周囲温度 -40 °C...40 °C 動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 垂直アセンブリ

WDU 4 / ZDU 4 1x14

## 証明書番号の格納装置

証明書番号、端子ボックス (ATEX) IBExU 07ATEX1148 証明書番号、端子ボックス (IECEX) IECEX IBE09.0019  
識別 Ex eb IIC T6 Gb

## 材質データ

表面仕上 鏡面研磨 基本材質 ステンレススチール 1.4404 (316L)

## 一般データ

色 銀色 保護度合い IP66  
カラーチャート (類似) RAL 7001

## ハウジング

基本材質 ステンレススチール 1.4404 (316L) 穿孔側面 C なし  
材質種別プレート アルミニウム被覆済ポリエ  
ステル 穿孔側面 D なし  
穿孔側面 A 4 x M20 穿孔側面 B 4 x M20, 1 x BDX

## 標準機能

バージョン ステンレス鋼製マーカー 参照製品 [KLIPPON STB 2 SS, WDU 4, KLIPPON BDX M20 S](#)

**STB 2 EXE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

分類


ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

STB 2 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

www.weidmueller.com

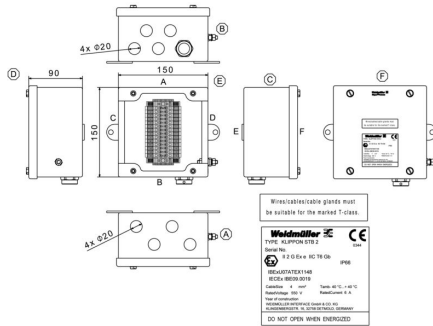

## STB 2 EXE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 真鍮製ケーブルグラント 安全増防爆 (Ex e)



Ex e (安全増防爆) の爆発危険区域での使用に適した真鍮製ケーブルグラント。これらは、最新標準規格 IEC/EN 60079-0 に準拠し、必要な ATEX 証明書を取得しています。

## 一般注文データ

種別	VG M20 EXE MS	バージョン
注文番号	<a href="#">1460050000</a>	VG Ex MS (Ex真鍮ケーブルグラント), ケーブルグラント, ストレート, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, 真鍮, ニッケルメッキ
GTIN (EAN)	4050118266085	
数量	50 ST	

## クロロレンシール、-40 °C ~ +70 °C



Ex e (安全増防爆) や Ex i (本質安全防爆) の爆発危険場所での使用に適したポリアミド性電線貫通物。ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの -60 °C までの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEX および IECEx 認証を取得しています。

## 一般注文データ

種別	VG M20 EXE 11-14 CR7J G4	バージョン
注文番号	<a href="#">2721980000</a>	VG Exe 7J (プラスチック製ケーブルグラント7J Exe), ケーブルグラント, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
GTIN (EAN)	4050118821215	
数量	50 ST	
種別	VG M20 EXE 7-12 CR7J G4	バージョン
注文番号	<a href="#">2721960000</a>	VG Exe 7J (プラスチック製ケーブルグラント7J Exe), ケーブルグラント, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
GTIN (EAN)	4050118820492	
数量	50 ST	
種別	VG M20 EXE 7-13 CR7J G4	バージョン
注文番号	<a href="#">2721970000</a>	VG Exe 7J (プラスチック製ケーブルグラント7J Exe), ケーブルグラント, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
GTIN (EAN)	4050118821208	
数量	50 ST	

## STB 2 EXE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## プラスチック閉鎖栓、安全増防爆 (Ex e) / 本質安全防爆 (Ex i)、7 ジュール



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	VP M20 EX SI 7J	バージョン
注文番号	<a href="#">2066730000</a>	VPK EX 7J (Exブランキングプラグ、プラスチック、7J)、閉鎖栓、閉鎖状態、M 20、11 mm、IP54、IP66、IP67、IP68 - 5バール (30分)、ポリアミド6
GTIN (EAN)	4050118415346	
数量	100 ST	

## 真鍮製閉鎖栓、VP 六角形ヘッド、安全増防爆 (Ex e) / 耐圧防爆 (Ex d)



VP モデルシリーズのストッププラグは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66/67/68 の侵入率を有し、防爆機器での未使用入力を埋める方法を提供します。

## 一般注文データ

種別	VP-HEX M20-EX W	バージョン
注文番号	<a href="#">1218950000</a>	VP-HEX (KlipponEX六角ヘッド付きブランキング・プラグ)、閉鎖栓、ストレート、M 20 x 1.5、16 mm、真鍮、ニッケルメッキ
GTIN (EAN)	4050118075571	
数量	24 ST	

## プラスチックロックナット、黒色



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M20 K SW	バージョン
注文番号	<a href="#">1736930000</a>	SKMU PA (プラスチック製ロックナット)、ロックナット、M 20、6 mm、ポリアミド6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190956400	
数量	100 ST	

## STB 2 EXE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M20 MS	バージョン
注文番号	<a href="#">1737000000</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 20, 3 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956479	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 ST	