

STB 3 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



爆発危険区域に信号 / 電源または分電器を設置する際に、さまざまな種別の端子ボックスを使用できます。端子ボックスは、ゾーン 0、1、2、20、21、22 の防爆区域での使用が承認された爆発保護機器です。それは、最新の国際規格 Ex e、Ex ia、Ex tb に準拠した認可を取得しています。お客様固有の設定では、これらの端子ボックスがすべてのアプリケーションに最適なソリューションとなります。製品の概要を参照して、お客様に最適なソリューションを見つけてください。スレッド穿孔の有無に関係なく、最適な取り付けレールまたは適合済のストリップ端子をエンクロージャーに組み合わせます。お客様に合わせて少し選択を行いましたが、お客様に最適な調整ソリューションを構成できます。

特長 :

- お客様の要件を満たすため、幅広いバージョンで利用可能
- IECEx、ATEXと共に、他の国際認可の取得も可能です
- Klippon® ブランドの実績が確立された基本製品使用による改善品質

一般注文データ

バージョン	Klippon STB (Small Terminal Box), 端子ボックス, ステンレス鋼製マーカー, 高さ: 190 mm, 幅: 190 mm, 深さ: 100 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 鏡面研磨, 銀色
注文番号	8000028396
種別	STB 3 EXE
GTIN (EAN)	4050118593341
数量	1 items

STB 3 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

認可	CE; ATEX; IECEX
----	-----------------

寸法と重量

深さ	100 mm	奥行き (インチ)	3.937 inch
高さ	190 mm	高さ (インチ)	7.4803 inch
幅	190 mm	幅 (インチ)	7.4803 inch
直径	8 mm	取付寸法 - 高さ	95 mm
取付寸法 - 幅	215 mm	壁厚、最小	1.5 mm
壁厚、最大	1.5 mm	正味重量	2830 g

温度

周囲温度	-40 °C...40 °C	動作温度
------	----------------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

垂直アセンブリ

WDU 4 / ZDU 4	1x18, 2 x PE
---------------	--------------

証明書番号の格納装置

証明書番号、端子ボックス (ATEX) 識別	IBExU 07ATEX1148 Ex eb IIC T6 Gb	証明書番号、端子ボックス (IECEx)	IECEx IBE09.0019
---------------------------	-------------------------------------	----------------------	------------------

材質データ

表面仕上	鏡面研磨	基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)
------	------	------	----------------------------

一般データ

色 カラーチャート (類似)	銀色 RAL 7001	保護度合い	IP66
-------------------	----------------	-------	------

ハウジング

基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)	穿孔側面 C	なし
材質種別プレート	アルミニウム被覆済ポリエ ステル	穿孔側面 D	なし
穿孔側面 A	4 x M20	穿孔側面 B	4 x M20, 1 x BDX

標準機能

バージョン	ステンレス鋼製マーカー	参照製品	KLIPPON STB 3 SS, WDU 4, WPE 4, KLIPPON BDX M20 S
-------	-------------	------	---

STB 3 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**分類**


ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

STB 3 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

四面

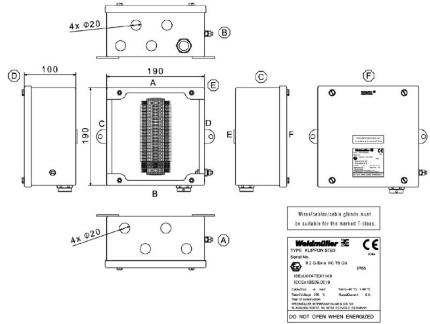

STB 3 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**真鍮製ケーブルグランド 安全増防爆 (Ex e)**

Ex e (安全増防爆) の爆発危険区域での使用に適した真鍮製ケーブルグランド。これらは、最新標準規格 IEC/EN 60079-0 に準拠し、必要な ATEX 証明書を取得しています。

一般注文データ

種別	VG M20 EXE MS	バージョン
注文番号	1460050000	VG Ex MS (Ex真鍮ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレー
GTIN (EAN)	4050118266085	ト, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, 真鍮、
数量	50 ST	ニッケルメッキ

クロロプレンシール、- 40 °C ~ + 70 °C

Ex e (安全増防爆) や Ex i (本質安全防爆) の爆発危険場所での使用に適したポリアミド性電線貫通物。ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの - 60 °Cまでの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEX および IECEx 認証を取得しています。

一般注文データ

種別	VG M20 EXE 11-14 CR7J G4	バージョン
注文番号	2721980000	VG Exe 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exe), ケーブルグラ
GTIN (EAN)	4050118821215	ンド、ストレート、M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54,
数量	50 ST	IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
種別	VG M20 EXE 7-12 CR7J G4	バージョン
注文番号	2721960000	VG Exe 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exe), ケーブルグラ
GTIN (EAN)	4050118820492	ンド、ストレート、M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54,
数量	50 ST	IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
種別	VG M20 EXE 7-13 CR7J G4	バージョン
注文番号	2721970000	VG Exe 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exe), ケーブルグラ
GTIN (EAN)	4050118821208	ンド、ストレート、M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54,
数量	50 ST	IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6

STB 3 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**プラスチック閉鎖栓、安全増防爆 (Ex e) / 本質安全防爆 (Ex i)、7 ジュール**

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	VP M20 EX SI 7J	バージョン
注文番号	2066730000	VPK EX 7J (Exブランкиングプラグ、プラスチック、7J), 閉鎖栓, 閉
GTIN (EAN)	4050118415346	鎖状態, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バル (30分), ポ
数量	100 ST	リアミド6

真鍮製閉鎖栓、VP 六角形ヘッド、安全増防爆 (Ex e) / 耐圧防爆 (Ex d)

VP モデルシリーズのストッププラグは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66/67/68 の侵入率を有し、防爆機器での未使用入力を埋める方法を提供します。

一般注文データ

種別	VP-HEX M20-EX W	バージョン
注文番号	1218950000	VP-HEX (KlipponEX六角ヘッド付きブランкиング・プラグ), 閉鎖栓,
GTIN (EAN)	4050118075571	ストレート, M 20 x 1.5, 16 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
数量	24 ST	

プラスチックロックナット、黒色

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M20 K SW	バージョン
注文番号	1736930000	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 20, 6
GTIN (EAN)	4008190956400	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30)
数量	100 ST	

STB 3 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M20 MS	バージョン
注文番号	1737000000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 20, 3 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956479	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 ST	